

デジタルマルチメータ

デジタルマルチメータ



MT-4510

校正
証明



多機能
4000カウント



▲別売品:直流クランプアダプタ
(型式:LAD-240)

- 電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付
- 静電容量・周波数・デューティ比の測定可能
- 指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい

D C	V	400mV/4V/40V/400V/1000V
A C	V	400mV/4V/40V/400V/750V
D C	A	400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A
A C	A	400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A
	Ω	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
	静電容量	40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
	周波数	9.999Hz~10MHz
	デューティ比	0.1%~99.9%
	電圧源	006P(9V)×1
	寸法・重量	98(W)×177(H)×39(D)mm 約300g
	標準付属品	取説・電池・テストリード

希望小売価格 ¥ **5,500** (税抜) JANコード/4986702202033

別売品 直流クランプアダプタ 型式:LAD-240:DC0~200A 希望小売価格 ¥12,000(税抜)
別売品 携帯ケース 型式:SC4510/テストピン 型式:T-2/ワニ口クリップ 型式:C-123 ※P61参照

PC対応 デジタルマルチメータ



MT-4520


校正
証明



■パソコン通信機能搭載



Microsoft Excelでデータ使用可能!

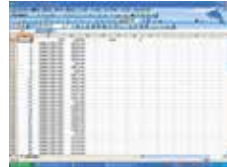

対応OS(windows) VISTA 7 8

PC対応の多機能4000カウント

- 電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付
- USB通信機能搭載(パソコンキットが標準装備)
- 暗所で測定に便利なバックライト付
- 静電容量・周波数・デューティ比の測定可能
- 指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい

D C	V	400mV/4V/40V/400V/1000V
A C	V	400mV/4V/40V/400V/750V
D C	A	400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A
A C	A	400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A
	Ω	400Ω/4k/40k/400k/4M/40MΩ
	静電容量	40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
	周波数	9.999Hz~10MHz
	デューティ比	0.1%~99.9%
	電圧源	006P(9V)×1
	寸法・重量	98(W)×177(H)×39(D)mm 約300g
	標準付属品	取説・電池・テストリード・パソコン接続キット

希望小売価格 ¥ **8,800** (税抜) JANコード/4986702202040

別売品 携帯ケース 型式:SC4510/テストピン 型式:T-2/
ワニ口クリップ 型式:C-123 ※P61参照

PC対応 デジタルマルチメータ



DT9602R+

校正
証明



■パソコン通信機能搭載



Microsoft Excelでデータ使用可能!



対応OS(windows) VISTA 7 8

真の実効値測定(AC+DC)

- 多機能6000カウントバーグラフ付
- 温度測定レンジ付
- 電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付
- RS232C通信機能搭載(パソコンキットが標準装備)
- 暗所で測定に便利なバックライト付
- 静電容量・周波数・デューティ比の測定可能

D C	V	600mV/6V/60V/600V/1000V
A C	V	6V/60V/600V/750V
D C	A	600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A
A C	A	600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A
	Ω	600Ω/6k/60k/600k/6M/60MΩ
	静電容量	40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
	周波数	9.999Hz~10MHz
	温度	-50℃~700℃
	デューティ比	0.1%~99.9%
	電圧源	006P(9V)×1
	寸法・重量	98(W)×177(H)×39(D)mm 約300g
	標準付属品	取説・電池・テストリード・パソコン接続キット

希望小売価格 ¥ **11,000** (税抜) JANコード/4986702202293

別売品 携帯ケース 型式:SC4510/テストピン 型式:T-2/
ワニ口クリップ 型式:C-123 ※P61参照