


Vベルト

マックスターウェッジVベルト

独特の幅狭形状で高伝動能力を持ったVベルトです。

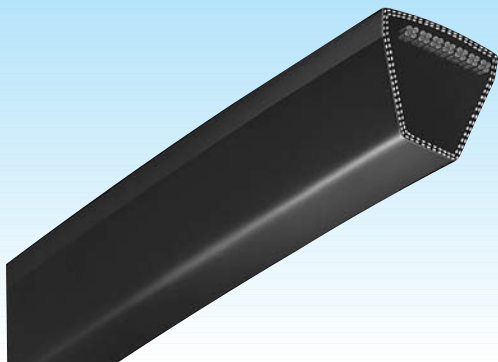

- 省エネ・コンパクト設計ができます。
- 最高40m/secの高速運転が可能です。
- 耐熱性・静電防止性にすぐれています。
- すべて多本掛けに有効な“セットフリー”で、寸法安定性がよいベルトです。
- ウェッジプリーは、取付けが容易なプッシングタイプを標準化しています。


標準Vベルトとの比較

ベルトの呼称

5V - 2000

ベルト形=5V

ベルト呼び番号 (inch×10) = ベルト有効周長200インチ (5080mm)

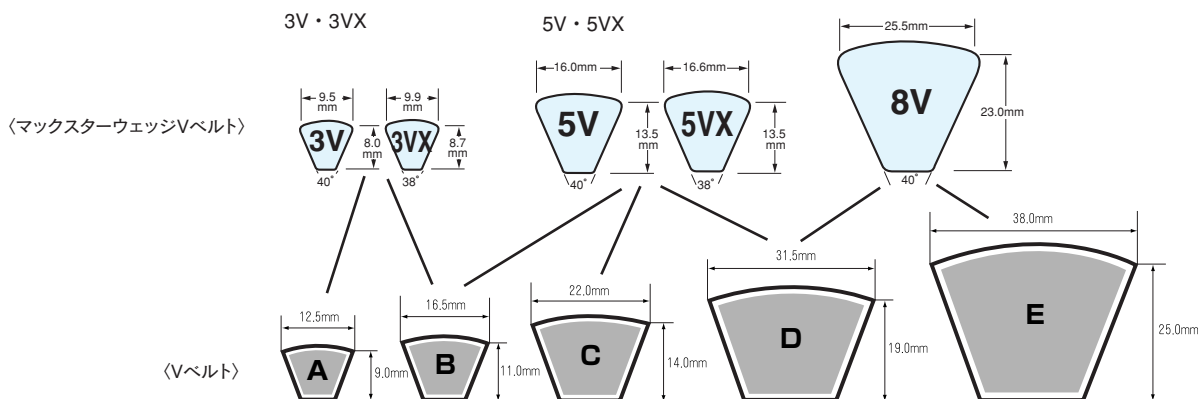

(注)図に示す断面寸法はノミナル値です。

標準ベルトサイズ

| 3V・3VX | | | 5V・5VX | | | 8V | | |
|---------|--------------|---------------|---------|--------------|---------------|---------|--------------|---------------|
| ベルト呼び番号 | ベルト有効周長 (mm) | ベルトピッチ周長 (mm) | ベルト呼び番号 | ベルト有効周長 (mm) | ベルトピッチ周長 (mm) | ベルト呼び番号 | ベルト有効周長 (mm) | ベルトピッチ周長 (mm) |
| 3V 250 | 635 | 631 | 5V 500 | 1270 | 1262 | 8V 1000 | 2540 | 2524 |
| 3V 265 | 673 | 669 | 5V 530 | 1346 | 1338 | 8V 1060 | 2692 | 2676 |
| 3V 280 | 711 | 707 | 5V 560 | 1422 | 1414 | 8V 1120 | 2845 | 2829 |
| 3V 300 | 762 | 758 | 5V 600 | 1524 | 1516 | 8V 1180 | 2997 | 2981 |
| 3V 315 | 800 | 796 | 5V 630 | 1600 | 1592 | 8V 1250 | 3175 | 3159 |
| 3V 335 | 851 | 847 | 5V 670 | 1702 | 1694 | 8V 1320 | 3353 | 3337 |
| 3V 355 | 902 | 898 | 5V 710 | 1803 | 1795 | 8V 1400 | 3556 | 3540 |
| 3V 375 | 953 | 949 | 5V 750 | 1905 | 1897 | 8V 1500 | 3810 | 3794 |
| 3V 400 | 1016 | 1012 | 5V 800 | 2032 | 2024 | 8V 1600 | 4064 | 4048 |
| 3V 425 | 1080 | 1076 | 5V 850 | 2159 | 2151 | 8V 1700 | 4318 | 4302 |
| 3V 450 | 1143 | 1139 | 5V 900 | 2286 | 2278 | 8V 1800 | 4572 | 4556 |
| 3V 475 | 1207 | 1203 | 5V 950 | 2413 | 2405 | 8V 1900 | 4826 | 4810 |
| 3V 500 | 1270 | 1266 | 5V 1000 | 2540 | 2532 | 8V 2000 | 5080 | 5064 |
| 3V 530 | 1346 | 1342 | 5V 1060 | 2692 | 2684 | 8V 2120 | 5385 | 5369 |
| 3V 560 | 1422 | 1418 | 5V 1120 | 2845 | 2837 | 8V 2240 | 5690 | 5674 |
| 3V 600 | 1524 | 1520 | 5V 1180 | 2997 | 2989 | 8V 2360 | 5994 | 5978 |
| 3V 630 | 1600 | 1596 | 5V 1250 | 3175 | 3167 | 8V 2500 | 6350 | 6334 |
| 3V 670 | 1702 | 1698 | 5V 1320 | 3353 | 3345 | 8V 2650 | 6731 | 6715 |
| 3V 710 | 1803 | 1799 | 5V 1400 | 3556 | 3548 | 8V 2800 | 7112 | 7096 |
| 3V 750 | 1905 | 1901 | 5V 1500 | 3810 | 3802 | 8V 3000 | 7620 | 7604 |
| 3V 800 | 2032 | 2028 | 5V 1600 | 4064 | 4056 | 8V 3150 | 8001 | 7985 |
| 3V 850 | 2159 | 2155 | 5V 1700 | 4318 | 4310 | 8V 3350 | 8509 | 8493 |
| 3V 900 | 2286 | 2282 | 5V 1800 | 4572 | 4564 | 8V 3550 | 9017 | 9001 |
| 3V 950 | 2413 | 2409 | 5V 1900 | 4826 | 4818 | 8V 3750 | 9525 | 9509 |
| 3V 1000 | 2540 | 2536 | 5V 2000 | 5080 | 5072 | 8V 4000 | 10160 | 10144 |
| 3V 1060 | 2692 | 2688 | 5V 2120 | 5385 | 5377 | 8V 4250 | 10795 | 10779 |
| 3V 1120 | 2845 | 2841 | 5V 2240 | 5690 | 5682 | 8V 4500 | 11430 | 11414 |
| 3V 1180 | 2997 | 2993 | 5V 2360 | 5994 | 5986 | 8V 4750 | 12065 | 12049 |
| 3V 1250 | 3175 | 3171 | 5V 2500 | 6350 | 6342 | 8V 5000 | 12700 | 12684 |
| 3V 1320 | 3353 | 3349 | 5V 2650 | 6731 | 6723 | 8V 5600 | 14224 | 14208 |
| 3V 1400 | 3556 | 3552 | 5V 2800 | 7112 | 7104 | 8V 6000 | 15240 | 15224 |
| | | | 5V 3000 | 7620 | 7612 | | | |
| | | | 5V 3150 | 8001 | 7993 | | | |
| | | | 5V 3350 | 8509 | 8501 | | | |
| | | | 5V 3550 | 9017 | 9009 | | | |

●印はマックスターマルチウェッジベルトがあります。リップ数は3V・5V・8Vとも2, 3, 4, 5リップが標準です。標準サイズ以外は製造していません。
 □印は3VX, 5VXのローエッジゴクタイプ"マックスターウェッジシュプリーム"対応サイズで非在庫品です。