


NF125-NCV
NV125-NCV




NV125-NCV

形名		NF125-NCV		NV125-NCV			
定格電流 I _n 基準周囲温度40℃	A	60 75 100	125	60 75 100	125		
極数・素子数		3P3E	3P3E	3P3E	3P3E		
相線式		1φ3W	1φ3W	1φ3W	1φ3W		
定格絶縁電圧 U _i	V	300	300	300	300		
定格使用電圧 U _e	V AC	100/200	100/200	100/200	100/200		
高速形	定格感度電流	mA	—	30 100・200・500切換	30 100・200・500切換		
	最大動作時間	s at I _{Δn}	—	0.1	0.1		
時延形	定格感度電流	mA	—	(100・200・500切換)	(100・200・500切換)		
	最大動作時間	s	—	(0.45)	(0.45)		
	慣性不動作時間	s以上	—	(0.1)	(0.1)		
欠相保護特性	漏電検出特性		—	—	Type AC	Type AC	
	定格動作過電圧	V	135	135	135	135	
	定格過電圧動作時間	s以内	1	1	1	1	
	定格不動作過電圧	V	120	120	120	120	
	過電圧慣性不動作時間	s以上	0.1	0.1	0.1	0.1	
過電圧動作表示方式			機械式ボタン	機械式ボタン	機械式ボタン	機械式ボタン	
定格短絡遮断容量 KA	JIS C 8201-2-1 Ann.2	AC	100/ 200V	30	30	—	—
	JIS C 8201-2-2 Ann.2	AC	100/ 200V	—	—	30	30
	(I _{cu})						
標準付属部品 (表面形)			取付ねじ M4×0.7×55 (2本)				
標準価格【表面形本体】円(税別)			36,000	54,700	39,300	59,600	


動作特性曲線

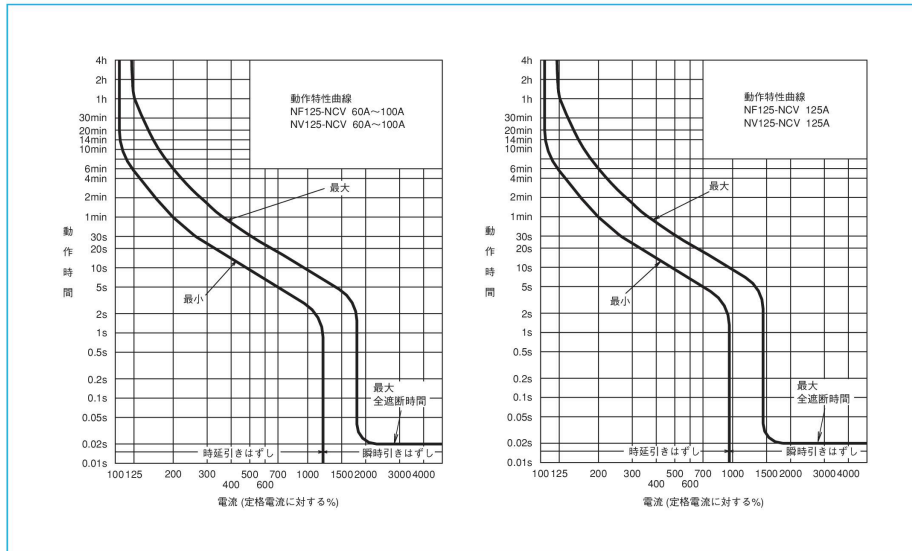


漏電引きはずし特性

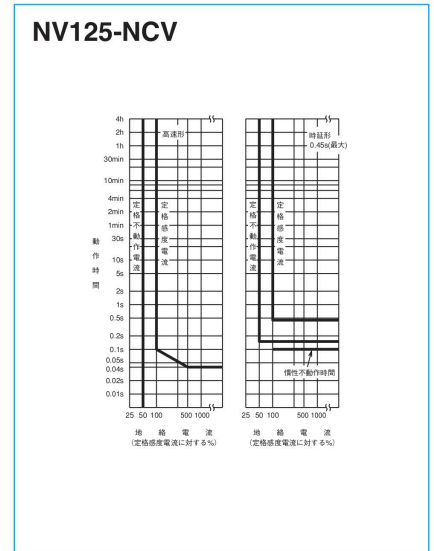


内部付属装置 (190ページ)

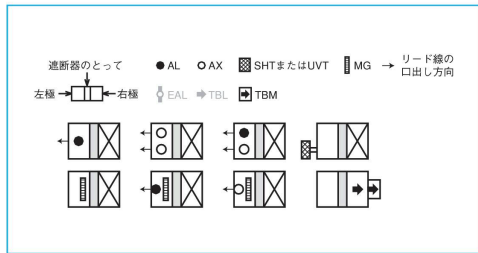

温度補正曲線

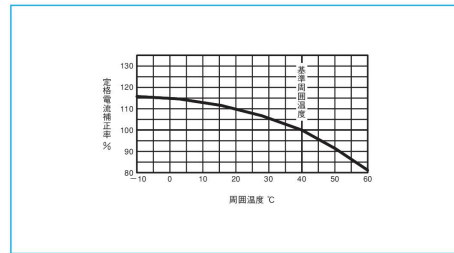

内部接続図

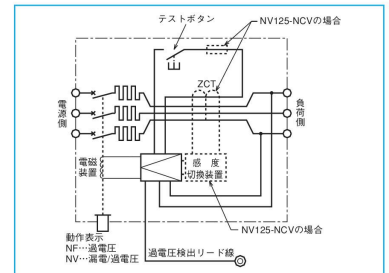

外部付属装置

付属の名称		形名	納期	標準価格円(税別)	参照ページ	付属の名称		形名	納期	標準価格円(税別)	参照ページ		
操作	とって	F形	F-1SV	◎	5,160	215	機 械 連 動 子	MI	MI-05SV3	◎	8,800	230	
		V形	V-1SV	◎	7,710	217		3P	TCS	TCS-1SV3	◎	360	222
		S形	S-05SV	◎	5,160	219		小 形	TCL	TCL-1SV3	◎	850	
箱入り	閉鎖形	S	NFS-1SV	◎	6,390	232	透 明	TTC	TTC-1SV3	◎	2,090	222	
		防じん形	I	NFI-1SV	△		26,100	裏 面	BTC	BTC-1SV3	◎		1,170
ロックカバー	防 水 形	W	NFW-1SV/1HV	△	73,500	228	さ し 込	PTC	PTC-1SV3	△	1,520	237	
		LC	LC-05SV	◎	220		電 気 操 作 式	(注2)	◎	70,600			
とってロック装置	(注1)	HLF	HLF-05SV	◎	330	228							
		HL	HLN-05SV	△	330								
		HL-S	HLS-05SV	△	1,630								

注 (1) HLFはOFFロック用, HLNはONロック用です。
 (2) 操作電圧をご指定ください。形名は参照ページを参照ください。