

Rキャリパー RC-150

世界初!ノギス型半径測定器「Rキャリパー」

半径曲面外周に当てるだけで半径150mmまでの測定ができます。



仕様

測定範囲	半径(R)0.5~150mm
最小読取值	0.1mm
器差	±0.2mm
本体材質	SUS420J2焼入れ
本体重量	55g
付属品	ストラップ
オプション	目盛拡大レンズ




使用例

特長

- ラジাসゲージのように複数揃えることなく半径150mmまで測定ができます。
- サビ、キズに強い焼き入れステンレス鋼を採用。
- ワークは全円周の約17%あれば測定できます。
- 持運び、落下防止に便利なストラップ付

主要寸法

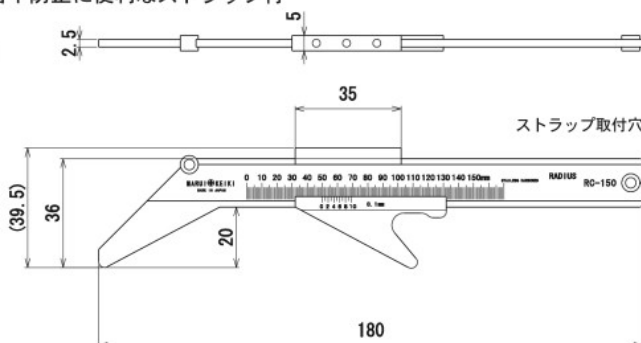

MDシリーズ (外径くん)

ローラー等円筒状ワークの外周に当てるだけで外径が測れる外径測定器です。

