


屋外用エムケーダクト®

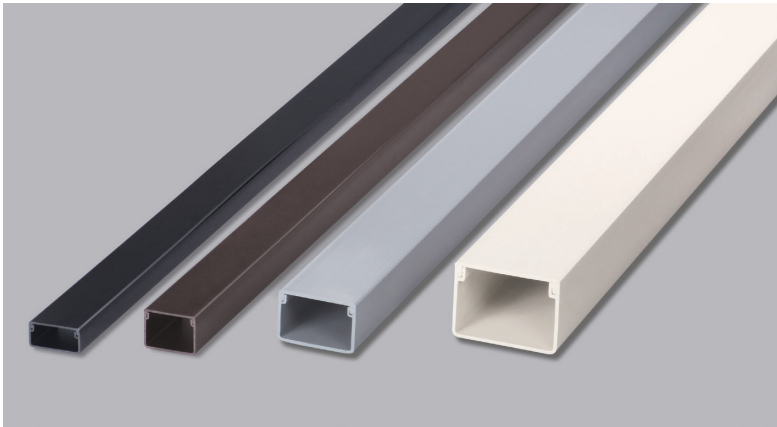


エムケーダクトの施工性はそのままに。
耐候性に優れた屋外用ダクトです。



材質：塩化ビニル

COLOR

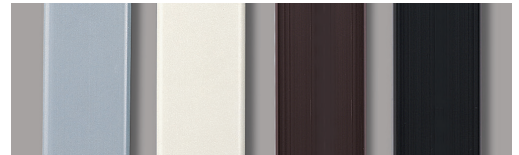


グレー
参考マンセル値
N6.5

ミルクホワイト
5Y8/1

チョコ
10R2/3.5

ブラック
N1.5

- 耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。
- 外壁にマッチする4色をご用意しました。
- 付属品も豊富に取り揃えております。
- カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で
取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。
- 硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの
加工が簡単です。
- ベースには取付け用ビス穴(φ6)が5穴あります。
- フィルムにより個装されていますので、
使用時までの汚れ、キズを防止できます。

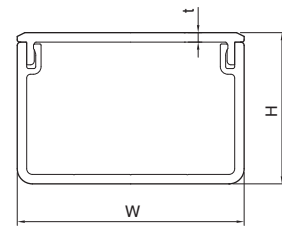

200頁に原寸大断面図があります。

■規格表 (全長：2m)

号数	品番				サイズ (mm)			重さ (kg) (1本)	梱包数 1箱	納期 区分	標準価格 (円) (1本)
	グレー	ミルクホワイト	チョコ	ブラック	W	H	t				
0号	OMD01	OMD03	OMD09	OMD0W	40.0	20.0	1.5	0.6	20		1,380
1号	OMD11	OMD13	OMD19	OMD1W	40.0	30.0	1.5	0.7	10		1,520
2号	OMD21	OMD23	OMD29	OMD2W	60.0	40.0	2.5	1.5	10		2,700
3号	OMD31	OMD33	OMD39	OMD3W	80.0	60.0	2.8	2.4	5		4,900

■屋外用エムケーダクト施工例

