

15A 対応コンセントバー

★ ベストセラーにしてスタンダード！

※写真は工場出荷時の状態です。ご使用時はコードを延ばしてお使いください。



MR7485
15Aコンセントバー

ME8106
(15A安全ブレーカ付)
ME8108
(20A安全ブレーカ付)
15Aコンセントバー用
安全ブレーカ付コネクタ

ME8106TJ3
(15A安全ブレーカ付)
15Aコンセントバー用
安全ブレーカ付コネクタ
VCTF3m 接地プラグ付

ME8101
15Aコンセントバー用
コネクタ

ME8101TJ3
15Aコンセントバー用
コネクタ
VCTF3m
接地プラグ付

ME7051
15Aコンセントバー用
延長アダプター



ME8109
15Aコンセントバー用電流監視装置 F形
※負荷がOFF状態で「-00.1」、「00.1」等の表示が繰り返し表示される場合があります。機能上問題ありません。

RoHS対応




MZ6525
15Aコンセントバー用
防塵カバー

品番	品名	標準価格
MR7485	15Aコンセントバー	¥5,310
ME8101	15Aコンセントバー用コネクタ	¥1,630
MZ6525	15Aコンセントバー用防塵カバー	¥300
ME8106	15Aコンセントバー用15A安全ブレーカ付コネクタ	¥4,460
ME81060	15Aコンセントバー用15A安全ブレーカ付コネクタ R形	¥4,460
ME8108	15Aコンセントバー用20A安全ブレーカ付コネクタ	¥4,460
ME81080	15Aコンセントバー用20A安全ブレーカ付コネクタ R形	¥4,460
ME7051	15Aコンセントバー用延長アダプター	¥1,630
ME8109	15Aコンセントバー用電流監視装置 F形	¥41,000
ME81090	15Aコンセントバー用電流監視装置 R形	¥41,000
ME8101TJ3	15Aコンセントバー用コネクタ VCTF3m 接地プラグ付	¥2,810
ME8106TJ3	15Aコンセントバー用安全ブレーカ付コネクタ VCTF3m 接地プラグ付	¥6,160

※品番の末尾に“0”がついたもの(品名ではR形)は、コード/ケーブルが上から来る場合の対応製品です。
※特注でコード/ケーブル付も対応できます。ご相談ください。
※抜け止めコンセント使用方法と注意事項については、P7をご参照ください。
※安全ブレーカ及びACアンメータの仕様については、P149をご参照ください。

20A 対応コンセントバー

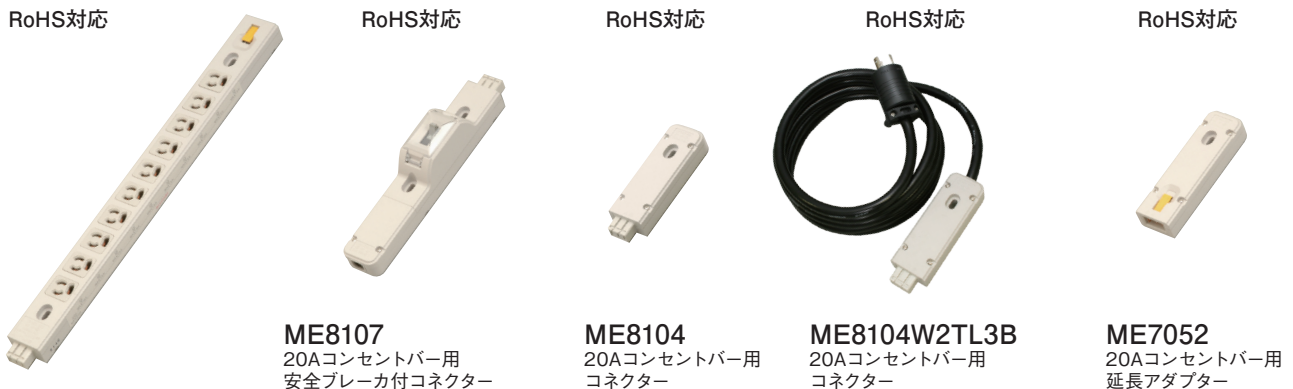

MR7535
20Aコンセントバー

ME8107
20Aコンセントバー用
安全ブレーカ付コネクタ

ME8104
20Aコンセントバー用
コネクタ

ME8104W2TL3B
20Aコンセントバー用
コネクタ
S-VCT3m L5-20P付

ME7052
20Aコンセントバー用
延長アダプター



ME8110
20Aコンセントバー用電流監視装置 F形
※負荷がOFF状態で「-00.1」、「00.1」等の表示が繰り返し表示される場合があります。機能上問題ありません。

RoHS対応



MZ6526
20Aコンセントバー用
防塵カバー

品番	品名	標準価格
MR7535	20Aコンセントバー	¥5,740
ME8104	20Aコンセントバー用コネクタ	¥1,630
MZ6526	20Aコンセントバー用防塵カバー	¥300
ME8107	20Aコンセントバー用安全ブレーカ付コネクタ	¥4,460
ME81070	20Aコンセントバー用安全ブレーカ付コネクタ R形	¥4,460
ME7052	20Aコンセントバー用延長アダプター	¥1,630
ME8110	20Aコンセントバー用電流監視装置 F形	¥41,000
ME81100	20Aコンセントバー用電流監視装置 R形	¥41,000
ME8104W2TL3B	20Aコンセントバー用コネクタ S-VCT3m L5-20P付	¥10,050

※品番の末尾に“0”がついたもの(品名ではR形)は、コード/ケーブルが上から来る場合の対応製品です。
※特注でコード/ケーブル付も対応できます。ご相談ください。
※抜け止めコンセント使用方法と注意事項については、P7をご参照ください。
※安全ブレーカ及びACアンメータの仕様については、P149をご参照ください。