

MLエレガントプレート



MLE1011

MLエレガントプレート1コ用




MLE1012

MLエレガントプレート2コ用



MLE1013

MLエレガントプレート3コ用

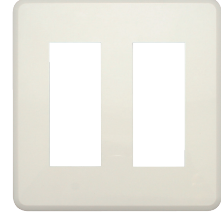

MLE1026

MLエレガントプレート6コ用

MLエレガントプレート一覧表

RoHS対応

品番	品名	標準価格	品番	品名	標準価格	品番	品名	標準価格
MLE1011	1コ用	¥110	MLE1036-321	6コ用<3+2+1>	¥440	MLE1014	1コ用コンセント(φ 35.5)	¥110
MLE1012	2コ用	¥110	MLE1036-312	6コ用<3+1+2>	¥440	MLE1015	1コ用コンセント(φ 41.5)	¥110
MLE1013	3コ用	¥110	MLE1037	7コ用<3+3+1>	¥440	MLE1027	1コ用コンセント(φ 58.5)	¥220
MLE1022-11	2コ用<1+1>	¥220	MLE1037-322	7コ用<3+2+2>	¥440	MLE1021-K	角穴<2連>	¥220
MLE1023-21	3コ用<2+1>	¥220	MLE1038	8コ用	¥440			
MLE1024	4コ用	¥220	MLE1039	9コ用	¥440			
MLE1024-31	4コ用<3+1>	¥220	MLE1010	ブランク金具付	¥170			
MLE1025	5コ用	¥220	MLE1020	ブランク<2連>金具付	¥340			
MLE1026	6コ用	¥220	MLE1030	ブランク<3連>金具付	¥600			

ML新金属・ステンレスプレート

RoHS対応

品番	品名	標準価格	品番	品名	標準価格	品番	品名	標準価格
MLE1661	新金属 ¥300		MLE1662	新金属 ¥300		MLE1663	新金属 ¥300	
MLE1663-21	新金属 ¥600		MLE1664	新金属 ¥600		MLE1664-31	新金属 ¥600	
MLE1665	新金属 ¥600		MLE1666	新金属 ¥600		ML1671	ステンレス ¥300	
ML1672	ステンレス ¥300		ML1673	ステンレス ¥300		ML1673-21	ステンレス ¥600	
ML1674	ステンレス ¥600		ML1674-31	ステンレス ¥600		ML1675	ステンレス ¥600	
ML1676	ステンレス ¥600					ML1676	ステンレス ¥600	

MLE1669	新金属 ¥1,200
MLE16612	新金属 ¥1,800

※ 新金属プレートには、
7コ用 (MLE1667・¥1,200)
8コ用 (MLE1668・¥1,200)
15コ用 (MLE16615・¥2,700) もあります。

新金属	—	MLE1760 ¥300	MLE1761 ¥300	MF6785 ¥300 製造中止	—	MLE1661-T ¥360	MLE1660-B ¥360	MLE1660-2B ¥720
ステンレス	ML1671-L ¥300	ML1770 ¥300	ML1771 ¥300	MF6705 ¥390	ML1772 ¥600 製造中止	ML1671-T ¥360	ML1670-B ¥360	ML1670-2B ¥720