

製品特徴・仕様

特徴・概要

■極数：2極～15極

参考データ

ULファイルNo. : E29179
 CSAファイルNo. : LR19980
 嵌合ハウジング : 51102
 51103
 51163
 梱包形態 : ポリ袋

電気的性能

最大定格電圧 : 250V
 最大定格電流 : 3A
 接触抵抗 : 20mΩ以下
 耐電圧 : AC1000V/1分間
 絶縁抵抗 : 1000MΩ以上

材質


ウエハー : PBTP(ガラス入り)、UL94V-0
 ピン : りん青銅、銅下地錫メッキ

使用温度範囲

-40℃～+105℃
 (通電による温度上昇分も含む)




2.5mmピッチ Mini-Lock™ ウエハー ストレートタイプ 53375

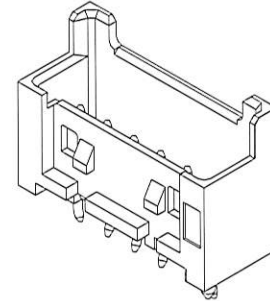


無鉛

53375

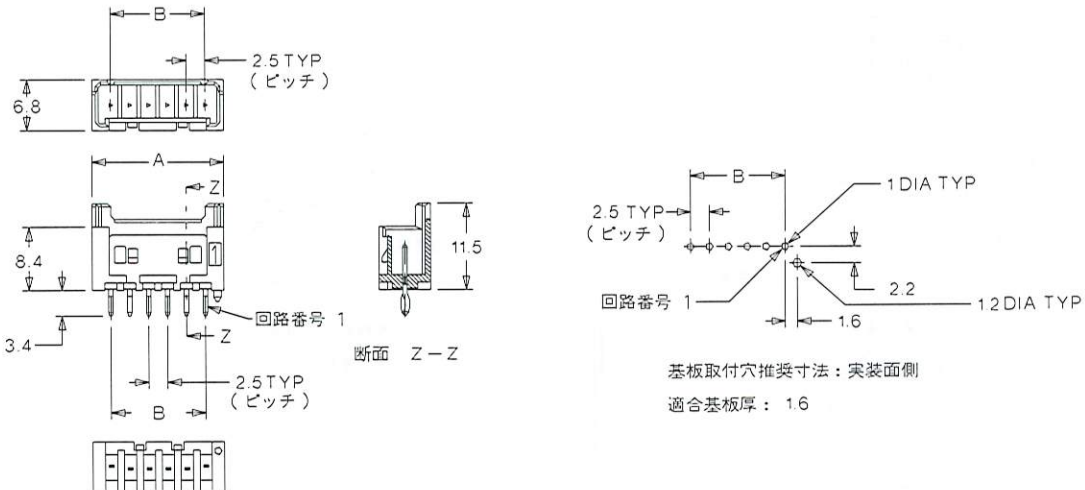

嵌合図

1.53375・51102・50351
 H=11.5mm W=6.8mm
 2.53375・51103・50351/50752
 H=11.5mm W=7.6mm
 3.53375・51163・51164・50351/50752
 H=14.44mm W=7.55mm

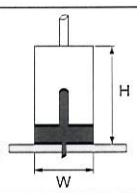

注記：本製品のラジアルターピング仕様は次ページを参照下さい。

オーダー番号・寸法

極数	オーダー番号	寸法A	寸法B	標準梱包数
2	53375-0210	7.4	2.5	100
3	53375-0310	9.9	5.0	100
4	53375-0410	12.4	7.5	100
5	53375-0510	14.9	10.0	100
6	53375-0610	17.4	12.5	100
7	53375-0710	19.9	15.0	100
8	53375-0810	22.4	17.5	100

極数	オーダー番号	寸法A	寸法B	標準梱包数
9	53375-0910	24.9	20.0	100
10	53375-1010	27.4	22.5	100
11	53375-1110	29.9	25.0	100
12	53375-1210	32.4	27.5	100
13	53375-1310	34.9	30.0	100
14	53375-1410	37.4	32.5	100
15	53375-1510	39.9	35.0	100

D