


特徴 Features

- 切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
Excellent in grinding, abrasion resistance and durability.
- 重切削から精密切削まで目的に合わせて豊富なサイズやカット形状があります。
Various sizes and cut shapes are available according to the purposes such as heavy and precise grindings.

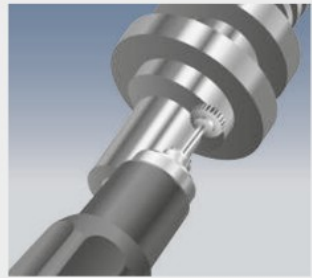

関連製品 Related Products

セット工具 ページ Page
Tool Sets 577・589

AD
ダイヤモンド/
CBN工具

BC
超硬
カッター

BS
スチール
カッター

CA
軸付砥石

DB
軸付
ゴム砥石

DE
特殊弾性
砥石

EA
サンダー

ES
アタッチメント
サンダー

FC
ブラシ

FD
特殊ブラシ

GA
ポリッシング
工具

HD
研磨剤

JA
精密研削
工具

KA
ドリル

MC
カッティング
工具

NA
ホイール
工具

PA
補助工具

RD
ハンド
ツール

SA
ミニモ
専用工具

ZC
セット工具

1 Pack
1 Piece


スパイラルカット Spiral Cut

Shank ϕ 3.0

30,000 r.p.m



BC2341

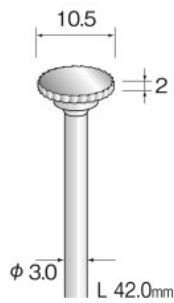

BC2341

1 Pack
1 Piece


クロスカット Cross Cut

Shank ϕ 3.0


70,000 r.p.m

50,000 r.p.m

30,000 r.p.m

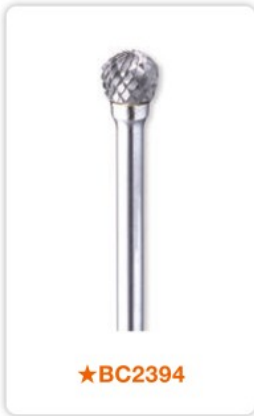


★BC2394

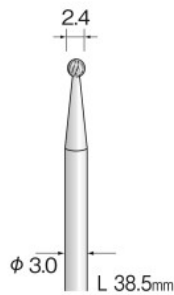

BC2391



BC2392

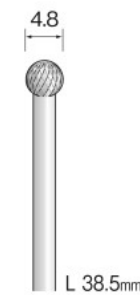


BC2393




★BC2394

50,000 r.p.m


30,000 r.p.m

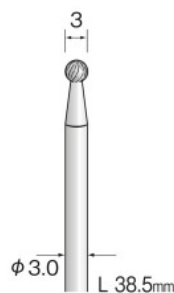


BC2395

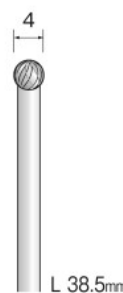

BC2396

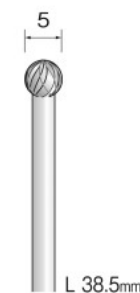

BC2397

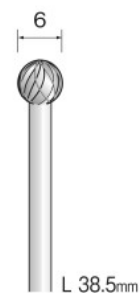

BC2398