

AD
ダイヤモンド/
CBN工具

BC
超硬
カッター

BS
スチール
カッター

CA
軸付砥石

DB
軸付
ゴム砥石

DE
特殊弾性
砥石

EA
サンダー

ES
アタッチメント
サンダー

FC
ブラシ

FD
特殊ブラシ

GA
ポリッシング
工具

HD
研磨剤

JA
精密研削
工具

KA
ドリル

MC
カッティング
工具

NA
ホイール
工具

PA
補助工具

RD
ハンド
ツール

SA
ミニモ
専用工具

ZC
セット工具

適合素材
Applicable
Materials

セラミックス・ガラス
Ceramics / Glass

工具鋼・合金鋼
Tool Steel / Alloy Steel

樹脂・ゴム
Resin / Rubber

超硬合金・サーメット
Carbide / Cermet

一般鋼・ステンレス
General Steels / Stainless Steel

アルミニウム・銅
Aluminium / Copper

適合機器類
Applicable
Machines

エアークラインダー
Air Grinder

ボール盤・電気ドリル
Drill Press / Electric Drill

スピンドル
Machine Tools Attachment

両頭グラインダー
Bench Grinder

ハンド
Hand Use

自動機ロボット
Automatic Machines


MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces

●最適 Most Suitable ○使用可能 Suitable

- V112H M112H M212H M112 M212 M212L M112G V112 HS M112 HS M112S M212 HD M212D M212 RA M212 RAD M212A M112 GRA M112 GRAD M112 GA RE112 RE212 M212 LRV BS312 US21

1 Pack
3 Pieces Shank ϕ 3.0


★EA1014

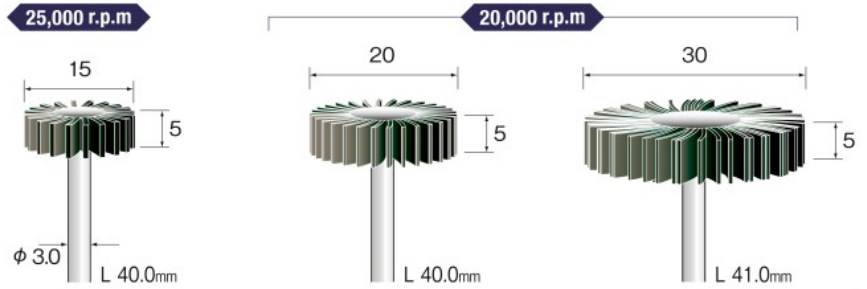

#60	EA1001	EA1011	EA1021
#80	EA1002	EA1012	EA1022
#120	EA1003	EA1013	EA1023
#240	EA1004	★EA1014	EA1024
#320	EA1005	EA1015	EA1025
#600	EA1006	EA1016	EA1026

1 Pack
3 Pieces Shank ϕ 3.0

★EA1124

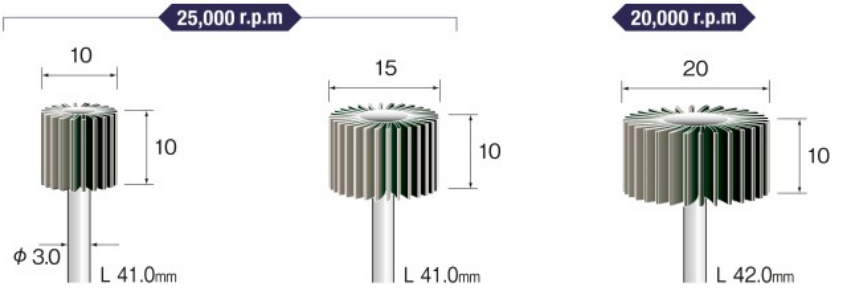

#60	EA1101	EA1111	EA1121
#80	EA1102	EA1112	EA1122
#120	EA1103	EA1113	EA1123
#240	EA1104	EA1114	★EA1124
#320	EA1105	EA1115	EA1125
#600	EA1106	EA1116	EA1126

1 Pack
3 Pieces Shank ϕ 3.0

★EA1234



#60	EA1201	EA1211	EA1221
#80	EA1202	EA1212	EA1222
#120	EA1203	EA1213	EA1223
#240	EA1204	EA1214	EA1224
#320	EA1205	EA1215	EA1225
#600	EA1206	EA1216	EA1226