



**AD**  
ダイヤモンド/  
CBN工具

**BC**  
超硬  
カッター

**BS**  
スチール  
カッター

**CA**  
軸付砥石

**DB**  
軸付  
ゴム砥石

**DE**  
特殊弾性  
砥石

**EA**  
サンダー

**ES**  
アタッチメント  
サンダー

**FC**  
ブラシ

**FD**  
特殊ブラシ

**GA**  
ポリッシング  
工具

**HD**  
研磨剤

**JA**  
精密研削  
工具

**KA**  
ドリル

**MC**  
カッティング  
工具

**NA**  
ホイール  
工具

**PA**  
補助工具

**RD**  
ハンド  
ツール

**SA**  
ミニモ  
専用工具

**ZC**  
セット工具

**適合素材**  
Applicable  
Materials

セラミックス・ガラス  
Ceramics / Glass

工具鋼・合金鋼  
Tool Steel / Alloy Steel

樹脂・ゴム  
Resin / Rubber

超硬合金・サーマット  
Carbide / Cermet

一般鋼・ステンレス  
General Steels / Stainless Steel

アルミニウム・銅  
Aluminium / Copper

**適合機器類**  
Applicable  
Machines

エアグラインダー  
Air Grinder

ボール盤・電気ドリル  
Drill Press / Electric Drill

スピンドル  
Machine Tools Attachment

両頭グラインダー  
Bench Grinder

ハンド  
Hand Use

自動機ロボット  
Automatic Machines

**MINIMO推奨ハンドピース** Recommended MINIMO Handpieces

●最適 Most Suitable ●使用可能 Suitable




1 Pack  
10 Pieces **豚毛ハード Hog Hard**

Shank  $\phi$  2.34 /  $\phi$  3.0




★FC1008

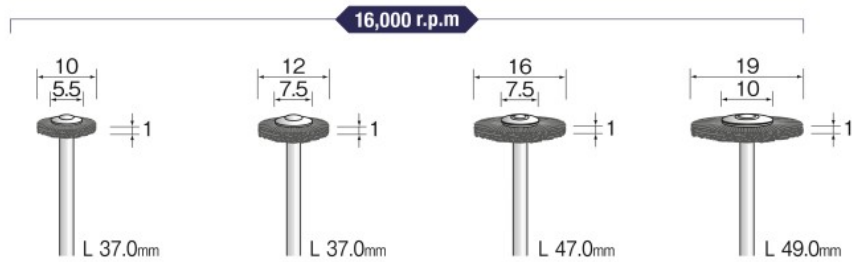

$\phi$ 2.34	NEW ★FC1008			
$\phi$ 3.0	FC1018	FC1011	FC1013	FC1004 FC1014



★FC1016

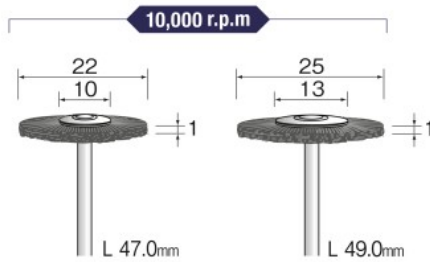


$\phi$ 2.34		FC1006
$\phi$ 3.0	FC1015	★FC1016

1 Pack  
10 Pieces **豚毛ハード Hog Hard**

Shank  $\phi$  2.34 /  $\phi$  3.0




★FC1038

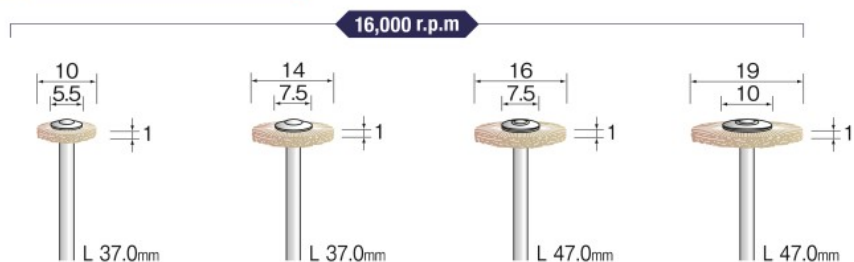

$\phi$ 2.34	NEW ★FC1038			
$\phi$ 3.0	FC1048	FC1042	FC1043	FC1034 FC1044



★FC1046

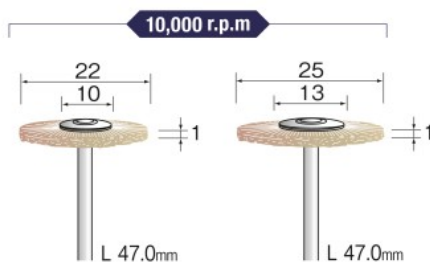

$\phi$ 2.34		
$\phi$ 3.0	FC1045	★FC1046

