



**AD**  
ダイヤモンド/  
CBN工具

**BC**  
超硬  
カッター

**BS**  
スチール  
カッター

**CA**  
軸付磁石

**DB**  
軸付  
ゴム磁石

**DE**  
特殊弾性  
磁石

**EA**  
サンダー

**ES**  
アタッチメント  
サンダー

**FC**  
ブラシ

**FD**  
特殊ブラシ

**GA**  
ポリッシング  
工具

**HD**  
研磨剤

**JA**  
精密研削  
工具

**KA**  
ドリル

**MC**  
カッティング  
工具

**NA**  
ホイール  
工具

**PA**  
補助工具

**RD**  
ハンド  
ツール

**SA**  
ミニモ  
専用工具

**ZC**  
セット工具

**適合素材**  
Applicable  
Materials

セラミックス・ガラス  
Ceramics / Glass

工具鋼・合金鋼  
Tool Steel / Alloy Steel

樹脂・ゴム  
Resin / Rubber

超合金・サマート  
Carbide / Cermet

一般鋼・ステンレス  
General Steels / Stainless Steel

アルミニウム・銅  
Aluminium / Copper

**適合機器類**  
Applicable  
Machines

エアグラインダー  
Air Grinder

ボール盤・電気ドリル  
Drill Press / Electric Drill

スピンドル  
Machine Tools Attachment

両頭グラインダー  
Bench Grinder

ハンド  
Hand Use

自動機ロボット  
Automatic Machines



**MINIMO推奨ハンドピース** Recommended MINIMO Handpieces

●最適 Most Suitable ●使用可能 Suitable



**1 Pack**  
**10 Pieces** **スチール (硬鋼線) Hard Steel Wire**


Shank  $\phi$  2.34 /  $\phi$  3.0

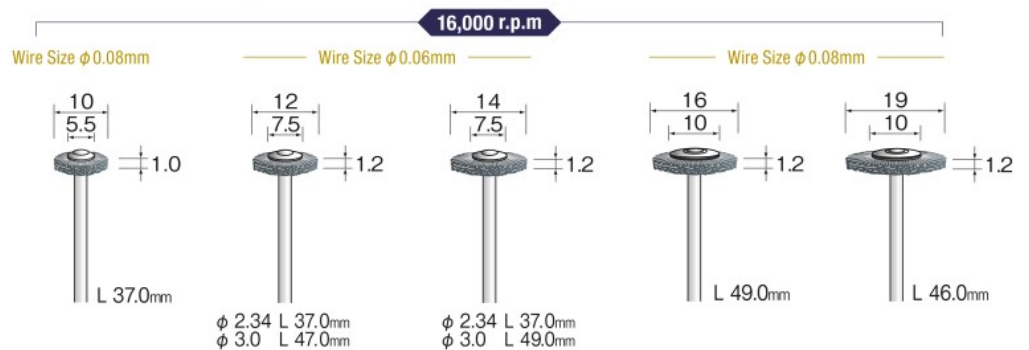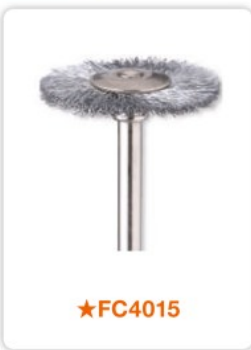

$\phi$ 2.34	<b>FC5001</b>	<b>FC4001</b>	<b>FC4002</b>	<b>FC4003</b>	<b>FC4004</b>
$\phi$ 3.0	<b>NEW FC5011</b>	<b>FC4011</b>	<b>FC4012</b>	<b>FC4013</b>	<b>FC4014</b>

**1 Pack**  
**10 Pieces** **真鍮 Brass Wire**


Shank  $\phi$  2.34 /  $\phi$  3.0

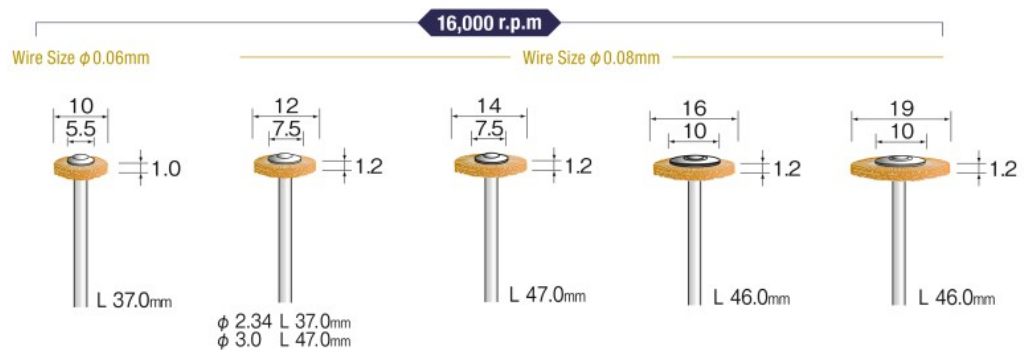

$\phi$ 2.34	<b>FC5101</b>	<b>FC4031</b>		<b>FC4032</b>	
$\phi$ 3.0	<b>NEW FC5111</b>	<b>FC4041</b>	<b>FC4042</b>	<b>FC4043</b>	<b>FC4044</b>

**1 Pack**  
**10 Pieces** **ステンレス Stainless Steel Wire**

Shank  $\phi$  2.34 /  $\phi$  3.0

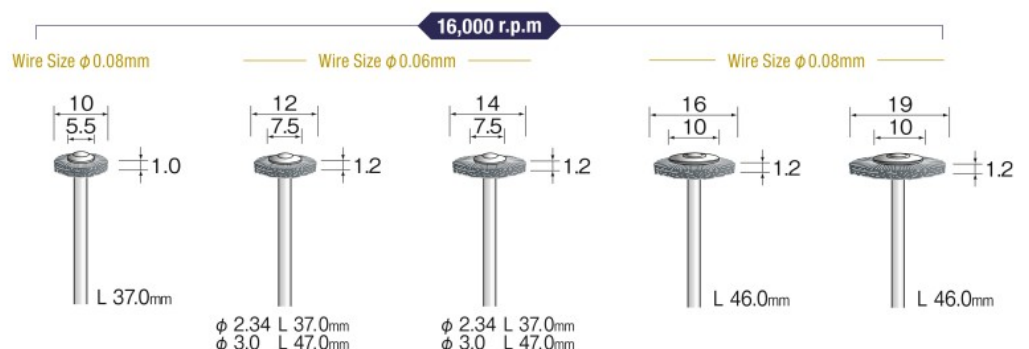

$\phi$ 2.34	<b>FC5201</b>	<b>FC4061</b>	<b>FC4062</b>	<b>FC4063</b>	<b>FC4064</b>
$\phi$ 3.0	<b>NEW FC5211</b>	<b>FC4071</b>	<b>FC4072</b>	<b>FC4073</b>	<b>FC4074</b>