



適合素材
Applicable
Materials

セラミックス・ガラス
Ceramics / Glass
超硬合金・サーメット
Carbide / Cermet

工具鋼・合金鋼
Tool Steel / Alloy Steel
一般鋼・ステンレス
General Steels / Stainless Steel

樹脂・ゴム
Resin / Rubber
アルミニウム・銅
Aluminium / Copper

適合機器類
Applicable
Machines

エアグラインダー
Air Grinder
両頭グラインダー
Bench Grinder

ボール盤・電気ドリル
Drill Press / Electric Drill
ハンド
Hand Use

スピンドル
Machine Tools Attachment
自動機ロボット
Automatic Machines

MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces

●最適 Most Suitable ○使用可能 Suitable

- V112H M112H M212H M112 **M212** M212L M112G V112 HS M112 HS M112S M212 HD M212D **M212 RA** M212 RAD M212A M112 GRA M112 GRAD M112 GA RE112 RE212 M212 LRV BS312 US21

スチール (硬鋼線) Hard Steel Wire

Shank ϕ 2.34 / ϕ 3.0




ϕ 2.34		
ϕ 3.0	FC5401	FC5411



ϕ 2.34	FC4501		
ϕ 3.0	FC4511	★FC4512	FC4513

真鍮 Brass Wire

Shank ϕ 2.34 / ϕ 3.0

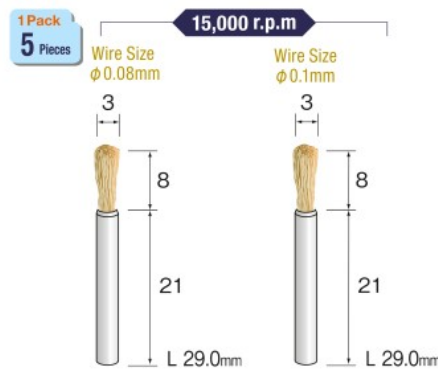


ϕ 2.34		
ϕ 3.0	FC5421	FC5431



ϕ 2.34	FC4531		
ϕ 3.0	FC4541	★FC4542	FC4543

ステンレス Stainless Steel Wire

Shank ϕ 2.34 / ϕ 3.0

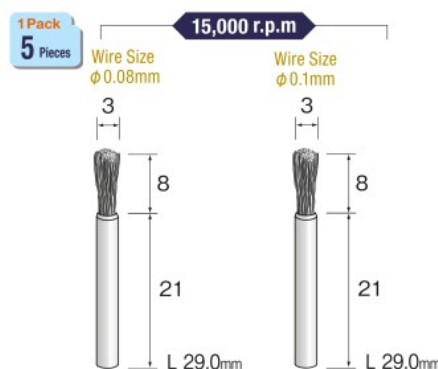

ϕ 2.34		
ϕ 3.0	FC5441	FC5451



ϕ 2.34	FC4561		
ϕ 3.0	FC4571	★FC4572	FC4573