



 
 
 
特徴 Features

- 厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。
Diamond files electroplated of selected fine diamond grains.
- 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
Suitable for precision processing with excellent abrasion resistance and less shape change.

1 Pack
1 Piece 丸 Round



★RD5504

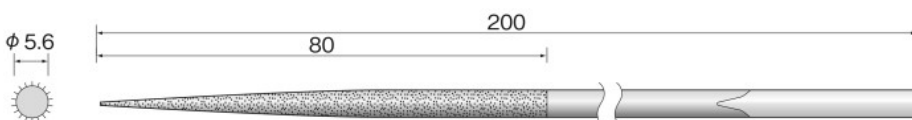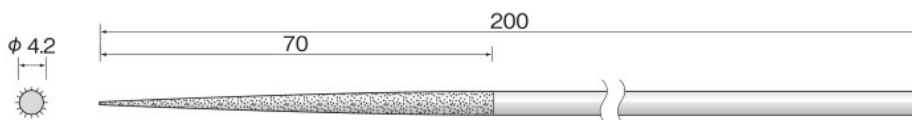

#170 : d=φ1.2	RD5701
#270 : d=φ1.1	RD5501
#600 : d=φ1.0	RD5502

#140 : d=φ2.3	RD5702
#170 : d=φ2.2	RD5503
#270 : d=φ2.1	RD5703

#140	RD5704
#170	★RD5504
#270	RD5705

#140 : d=φ3.7	RD5505
#170 : d=φ3.6	RD5506
#270 : d=φ3.5	RD5507

#140	RD5706
#170	RD5508
#270	RD5707

#140	RD5708
#170	RD5509
#270	RD5709

AD
ダイヤモンド/
CBN工具

BC
超硬
カッター

BS
スチール
カッター

CA
軸付砥石

DB
軸付
ゴム砥石

DE
特殊弾性
砥石

EA
サンダー

ES
アタッチメント
サンダー

FC
ブラシ

FD
特殊ブラシ

GA
ポリッシング
工具

HD
研磨剤

JA
精密研削
工具

KA
ドリル

MC
カッティング
工具

NA
ホイール
工具

PA
補助工具

RD
ハンド
ツール

SA
ミニモ
専用工具

ZC
セット工具