


特徴 Features

- 研磨作業に適したゴム砥石です。
Suitable for polishing.
- 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりにくいです。
By excellent autogenous actions, clogging is hardly caused even though tools have impalpable grain size in case of polishing non-ferrous metals.

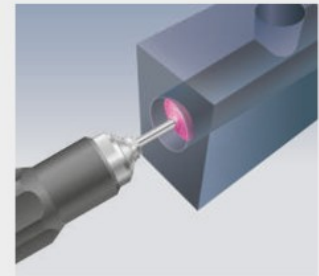


関連製品 Related Products

セット工具 ページ Page Tool Sets 577・578・579	スリーブコレット ページ Page Sleeve Collar 446	ドレッサー ページ Page Dressers 449・450
---	--	--


1 Pack
10 Pieces Shank ϕ 2.34

硬さ Hardness	ハードタイプ Hard Touch	砥粒 Grain	WA
Applicable Materials			
アルミニウム Aluminium			
合金工具鋼 Alloy tool steel			
ステンレス鋼 Stainless steel			

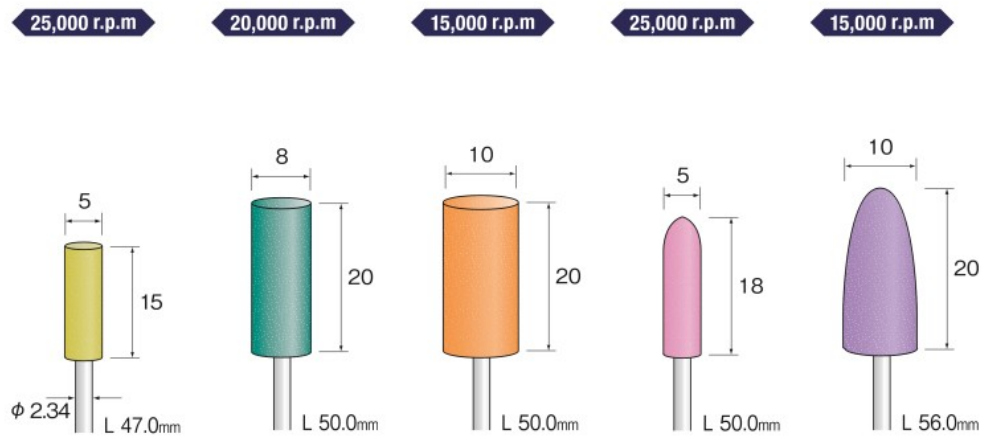

#120				DB1411	DB1421
#180	DB1331			DB1412	DB1422
#220	DB1332	DB1341	DB1351	DB1413	DB1423
#320	DB1333	DB1342	DB1352	DB1414	DB1424
#600	DB1334	DB1343	DB1353	DB1415	DB1425
#1000	DB1335			DB1416	
#2000				DB1417	

30,000 r.p.m

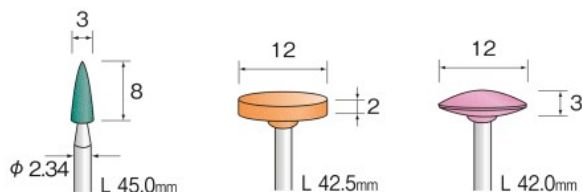

#180	DB1501		
#220		DB1561	DB1571
#320	DB1502	DB1562	DB1572
#600	DB1503		

AD
ダイヤモンド/
CBN工具

BC
超硬
カッター

BS
スチール
カッター

CA
軸付砥石

DB
軸付
ゴム砥石

DE
特殊弾性
砥石

EA
サンダー

ES
アタッチメント
サンダー

FC
ブラシ

FD
特殊ブラシ

GA
ポリッシング
工具

HD
研磨剤

JA
精密研削
工具

KA
ドリル

MC
カッタイング
工具

NA
ホイール
工具

PA
補助工具

RD
ハンド
ツール

SA
ミニモ
専用工具

ZC
セット工具