



AD  
ダイヤモンド/  
CBN工具

BC  
超硬  
カッター

BS  
スチール  
カッター

CA  
軸付砥石

**DB**  
軸付  
ゴム砥石

DE  
特殊弾性  
砥石

EA  
サンダー

ES  
アタッチメント  
サンダー

FC  
ブラシ

FD  
特殊ブラシ

GA  
ポリッシング  
工具

HD  
研磨剤

JA  
精密研削  
工具

KA  
ドリル

MC  
カッティング  
工具

NA  
ホイール  
工具

PA  
補助工具

RD  
ハンド  
ツール

SA  
ミニモ  
専用工具

ZC  
セット工具

### 適合素材

Applicable  
Materials

セラミックス・ガラス  
Ceramics / Glass

工具鋼・合金鋼  
Tool Steel / Alloy Steel

樹脂・ゴム  
Resin / Rubber

超硬合金・サーメット  
Carbide / Cermet

一般鋼・ステンレス  
General Steels / Stainless Steel

アルミニウム・銅  
Aluminium / Copper

### 適合機器類

Applicable  
Machines

エアグラインダー  
Air Grinder

ボール盤・電気ドリル  
Drill Press / Electric Drill

スピンドル  
Machine Tools Attachment

両頭グラインダー  
Bench Grinder

ハンド  
Hand Use


自動機ロボット  
Automatic Machines

### MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces

●最適 Most Suitable ○使用可能 Suitable


- V112H M112H M212H M112 M212 M212L M112G V112 HS M112 HS M112S M212 HD M212D M212 RA M212 RAD M212A M112 GRA M112 GRAD M112 GA RE112 RE212 M212 LRV BS312 US21

1 Pack  
5 Pieces Shank  $\phi$  6.0

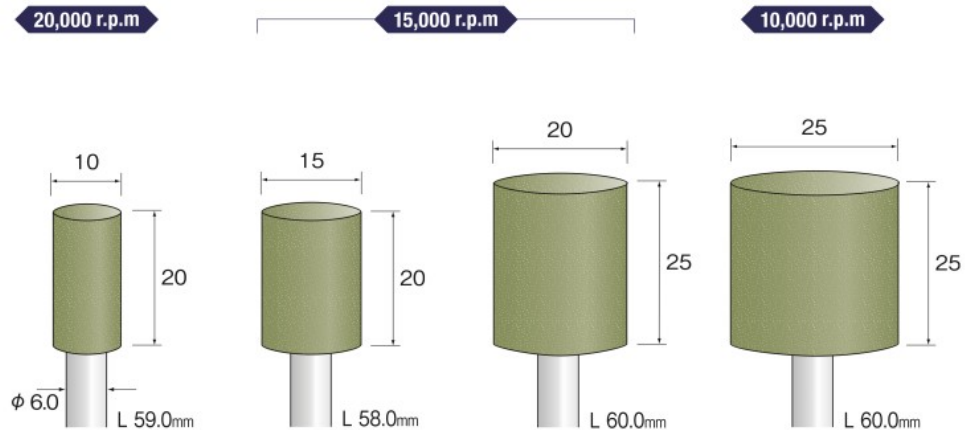

#120	DB4101	DB4111	DB4121	DB4131
#220	DB4102	DB4112	DB4122	DB4132
#320	DB4103	DB4113	DB4123	DB4133
#400	DB4104	DB4114	DB4124	DB4134

1 Pack  
5 Pieces Shank  $\phi$  6.0

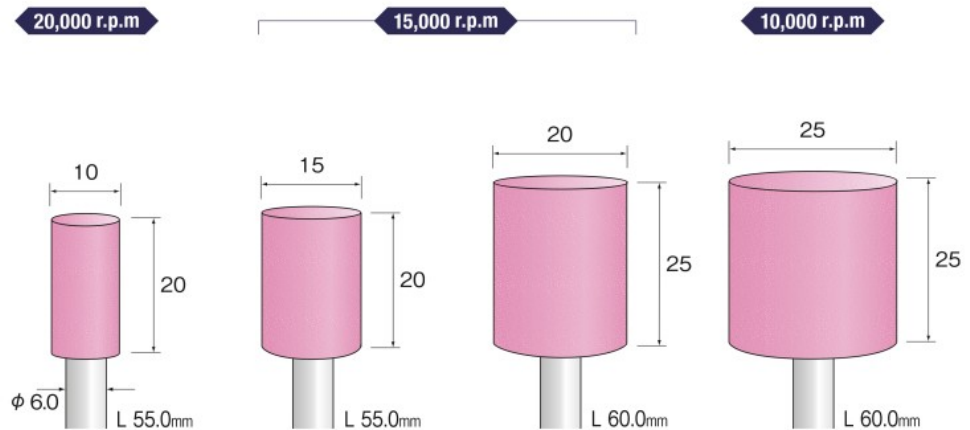

#120	DB4201	DB4211	DB4221	DB4231
#220	DB4202	DB4212	DB4222	DB4232
#320	DB4203	DB4213	DB4223	DB4233
#600	DB4204	DB4214	DB4224	DB4234