


ISO-KF フランジタイプ

■網付センターリング



◆寸法

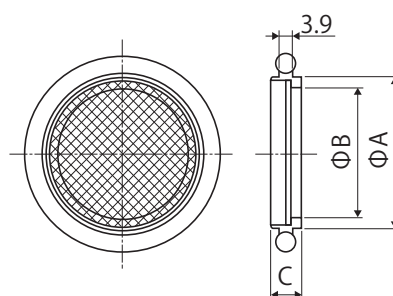

- 流路の金網：SUS304
- バイトン Oリング付属
- 最高 150°Cの温度環境で使用可
- 標準メッシュサイズ：# 8

(単位：mm)

コード	フランジ	ΦA	ΦB	C
MCK-2010-MS	KF 10	12.0	7	8
MCK-2016-MS	KF 16	17.0	13	8
MCK-2025-MS	KF 25	26.0	20	8
MCK-2040-MS	KF 40	41.0	35	8
MCK-2050-MS	KF 50	52.0	44	8
MCK-2080-MS	KF 80	82.8	74	8
MCK-2100-MS	KF100	101.6	93	8
MCK-2160-MS	KF160	152.8	141	12
MCK-2200-MS	KF200	212.8	198	12

メッシュサイズ	線径 (mm)	目開き (mm)	材質
# 8	0.57	2.610	SUS304
# 10	0.50	2.040	SUS304
# 20	0.25	1.020	SUS304
# 40	0.25	0.390	SUS304
# 50	0.18	0.330	SUS304
# 80	0.12	0.200	SUS304
#100	0.10	0.154	SUS304
#150	0.06	0.109	SUS304

※メッシュサイズ 8 以外をご注文の際は、製品コード末尾にご希望のメッシュサイズ番号（#○○）を付けてください。
例…『MCK2010-MS#10』