



JIS C8435

3分スタット付
耐衝撃性樹脂(HI)
色：グレー


中形四角

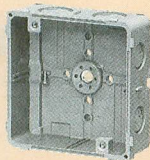

CDO-4AS

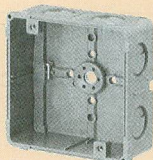


CDO-4A

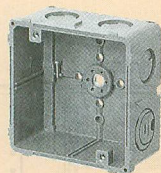


CDO-4B


大形四角

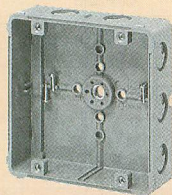

CDO-5AS

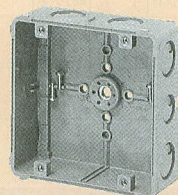

CDO-5A

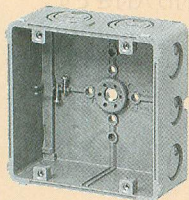


CDO-5B


※CDO-5A・5Bの側面ノックにはPF管コネクタ(ワンタッチ型・防水型)は3連で取り付けられません。

仕切板が取り付けられます。444頁参照

■中形四角

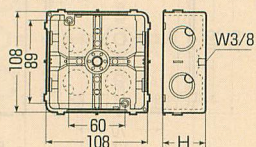

■大形四角

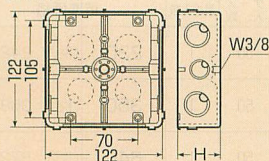

埋込四角アウトレットボックス


PS E

- ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)
- スタット付き。スタット使用の際は、ボックス裏のノックアウトを外して使用できます。
- 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。

392・393頁参照




〈ボックスの傾き防止、固定が簡単です。〉

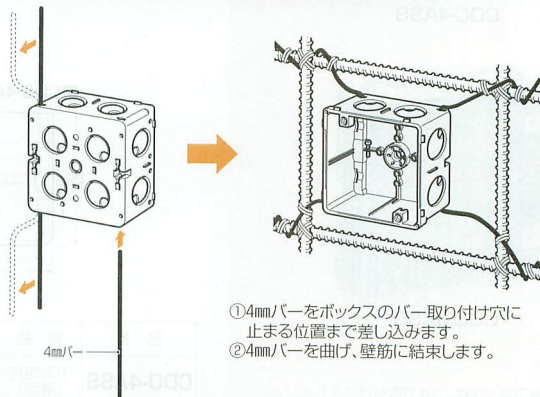

二重天井・軽量間仕切り壁へも、各種付属品により簡単に取り付けられます。


・二重天井に

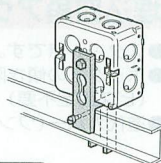

472頁参照


※裏のノックアウトをドライバー等で外して下さい。

・軽量間仕切り壁に

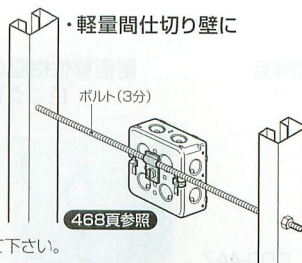

468頁参照

引っ張り固定する場合のボックス変形防止には補強ピンが最適です。

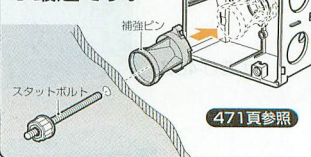

471頁参照

品番	規格	側面ノックアウト	H	ケース入数	最小入数	標準価格
CDO-4AS	中形四角(薄型)	16・16(19・19)×2 22・22(25・25)×2	39.6	20	1	230 (税込 242)
CDO-4A	中形四角(浅型)	22・22(25・25)×4	45	50	1	230 (税込 242)
CDO-4B	中形四角(深型)	22・22(25・25)×2 22・28(25・31)×2	54	50	1	350 (税込 368)
CDO-5AS	大形四角(薄型)	16・16(19・19・19)×2 16・16(19・19)×2	39.6	20	1	570 (税込 599)
CDO-5A	大形四角(浅型)	22・16・22(25・19・25)×2 22・22(25・25)×2	45	50	1	570 (税込 599)
CDO-5B	大形四角(深型)	22・16・22(25・19・25)×2 28・28(31・31)×2	54	50	1	640 (税込 672)

※ノック28は22・28兼用ノックです。369

1

PC工法

樹脂ボックス&塗代カバー

軽量間仕切り壁・露出ボックス

特殊ボックス

鉄ボックス&塗代カバー

ボックス関連

ボックス支持具

樹脂・鉄ボックス