


## 3分スタット付

電着塗装(色:黒)  
中形四角(浅型)


JIS C8340

標準型  
OF-MA-1

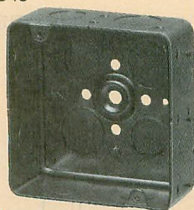


※側面釘穴(ビス穴)付!

標準+メガネ型  
OF-MA-2

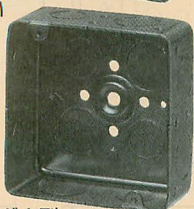

メガネ型  
OF-MA-3

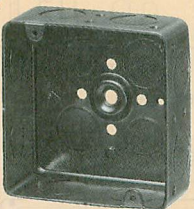


## スタットレットボックス<sup>®</sup> (3分スタット付鉄製アウトレットボックス)

PS  
E


- スタット取り付け作業の省力!
- 電着塗装されています。
- 側面釘穴(ビス穴)付です。
- トコ防止の工夫がされています。
- 標準型(16・22)、メガネ型(22~22)標準+メガネ型の3種類を取り揃えています。
- 各種付属品により、二重天井工事にも威力を発揮します。
- 仕切板(58M)が取り付けられます。

444頁参照

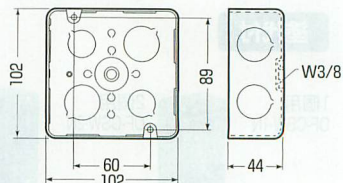

(ブラ塗代カパーを使用すれば、仕切板が取り付けられます。)

●ノック径(16=φ21.5mm)(22=φ27.1mm)

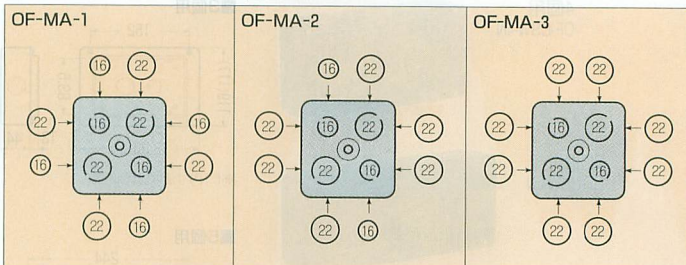


品番	色	規格	側面ノックアウト	入数	標準価格
OF-MA-1	黒	中形四角浅型 スタット付(W3/8)	●標準型 16・22(19・25)×4	20	240 (税込 252)
OF-MA-2	黒	中形四角浅型 スタット付(W3/8)	●標準型+メガネ型 16・22(19・25)×2 22・22(25・25)×2	20	240 (税込 252)
OF-MA-3	黒	中形四角浅型 スタット付(W3/8)	●メガネ型 22・22(25・25)×4	20	240 (税込 252)


JIS C8340

電着塗装(色:黒)

中形四角(深型)

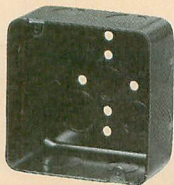


大形四角(深型)

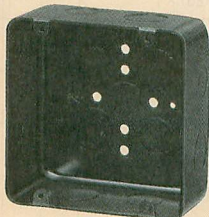


## 鉄アウトレットボックス

PS  
E

■中形四角

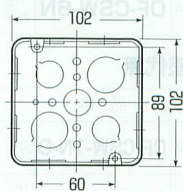

■大形四角

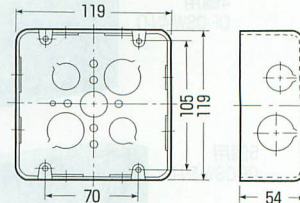

規格	品番	側面ノックアウト	入数	標準価格
中形四角 (深型)	OF-MB-1N	16・22(19・25)×4	20	370 (税込 389)
	OF-MB-4N	22・28(25・31)×4	20	370 (税込 389)
大形四角 (深型)	OF-LB-1N	16・22(19・25)×4	20	450 (税込 473)
	OF-LB-4N	22・28(25・31)×4	20	450 (税込 473)
	OF-LB-5N	22・22・22(25・25)×4	20	510 (税込 536)

1

PC工法

樹脂カパー

軽層間仕切り

特殊ボックス

鉄ボックス

ボックス関連

ボックス

樹脂

鉄ボックス