



側面ロックの詳細は584・585頁をご参照下さい。

## 標準品(深さ36mm)

アルミ箔付 SBアダプター適合  
618・619頁参照

小判穴  
タルマ穴  
ホルソー穴あけ対応品

\*タッピンねじ付 (SBHは除く)


直接配管  
PF22



SBH




SBO (タッピンねじ付)

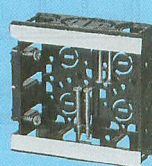

SBW




SBW-M (セパレーター付)

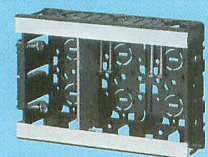


SB-3W(セパレーター付)

直接配管  
PF14

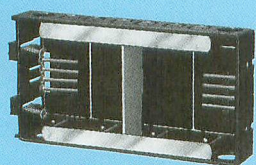

SB-4W(セパレーター付)

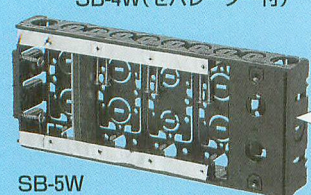

SB-5W (セパレーター付) (ブランクカバー付)

\*ボックス内の広さを確保できる

ブランクカバー付

取り外し簡単・外すと5ヶ用・付けていれば4ヶ用にサイズダウンできます。624頁参照

## 台付スライドボックス

PS E


- サイズも機能も豊富なスライドボックスです。
- 4ヶ用、5ヶ用はホームオートメーション、1箇所集中管理用に最適です。
- 磁石を取り付ければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。

●適合磁石 620・621頁参照  
NBS-1・NBS-3A・NBS-3B  
NBS-6・NBS-30・NBS-40


\*図面中の●はアッターキャッチ磁石の取り付け位置です。

PF管14~22を上から、横から、直接配管！背面に壁があってもOK！


- TLフレキ ●CD(PF)単層波付管

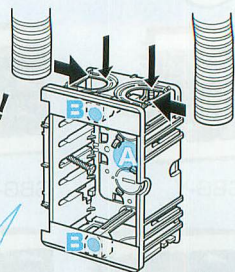


磁石を取り付け、

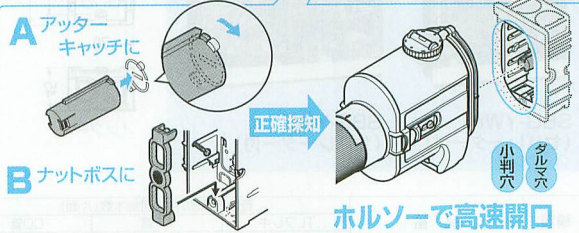

■SBH・SBO

 


■SBW・SBW-M

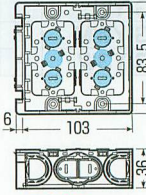


\*SBW-Mはセパレーター付です。


■SB-3W

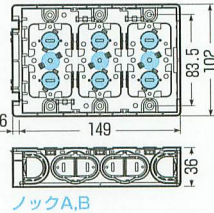

■SB-4W

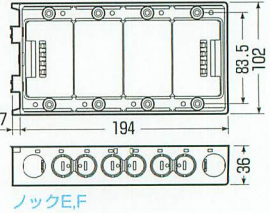

■SB-5W

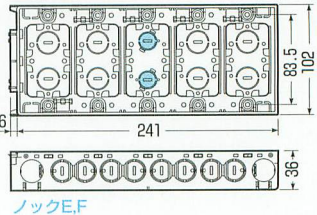

1

スライドボックス

ボックス支持具

パネルボックス

ボックス切板

TLチューブ

ジョイントボックス

ポリ台

引込みカバー

スライドボックス

種類	品番	管の種類別、接続可能本数(片面)									適合仕切板(品番)		ケース入数	最小入数	標準価格
		TLフレキ			PF管			CD管			上下仕切り用	左右仕切り用			
		14	16	22	14	16	22	14	16	22					
1ヶ用	SBH	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1M	5M	100	100	100 (税込 105)
1ヶ用	SBO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1M	5M	100	100	107 (税込 112)
2ヶ用	SBW	2	2	2	2	3	3	2	2	2	-	2M・53M	100	10	330 (税込 347)
2ヶ用	SBW-M	2	2	2	2	3	3	2	2	2	-	53M付	100	10	390 (税込 410)
3ヶ用	SB-3W	2	2	2	2	4	4	2	2	2	-	53M付	20	1	870 (税込 914)
4ヶ用	SB-4W	8	-	-	8	-	-	8	8	-	-	2M付	20	1	1,450 (税込 1,523)
5ヶ用	SB-5W	10	-	-	10	-	-	10	10	-	-	2M付	10	1	1,940 (税込 2,037)