


PS E

コネクタ (PF管用)

JIS C8412
(サイズ14~42)

- 接続も解除も一発でOK!
- キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
- 防水型は、Oリング、パッキン付です。
- 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。 **384頁参照**

防水型
※ミラフレキSS専用
(Oリング、パッキン付)

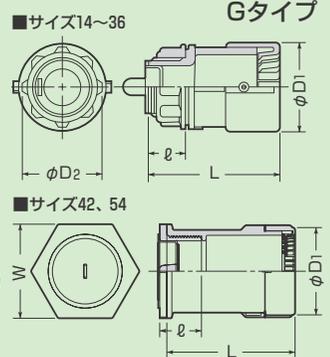

色	品番	適合管	適ノック合径	電線管の呼び	ネジの呼び	φD1	φD1(W)	L	φ	入数	最小入数	標準価格
ベージュ	MFSK-14GS	PF管14(MFは除く)	φ22 φ27	16 22(25) 兼用	G1/2	30	30	45	14	200	10	69
	MFSK-16GS	PF管16(MFは除く)	φ22 φ27	16 22(25) 兼用	G1/2	31.5	30	46.5	14	200	10	76
	MFSK-16G	PF管16(MFは除く)	φ27	22(25)	G3/4	31.5	34	46.5	14.5	200	10	76
	MFSK-22G	PF管22(MFは除く)	φ27	22(25)	G3/4	39.5	34	55	14.5	100	10	96
	MFSK-28G	PF管28(MFは除く)	φ34	28(31)	G1	47	44	66	15	50	10	183
	MFSK-36G	PF管36(MFは除く)	φ42	36	G1 1/4	58	55	77	15	50	1	329
	MFSK-42G	PF管42	φ48	42	G1 1/2	65.5	65	93.5	31	30	1	604
	MFSK-54G	PF管54	φ60	54	G2	78	79	112.5	35	1	724	
ミルキーホワイト	MFSK-16GSM	PF管16(MFは除く)	φ22 φ27	16 22(25) 兼用	G1/2	31.5	30	46.5	14	200	10	76
	MFSK-16GM	PF管16(MFは除く)	φ27	22(25)	G3/4	31.5	34	46.5	14.5	200	10	76
	MFSK-22GM	PF管22(MFは除く)	φ27	22(25)	G3/4	39.5	34	55	14.5	100	10	96
	MFSK-28GM	PF管28(MFは除く)	φ34	28(31)	G1	47	44	66	15	50	10	183
	MFSK-36GM	PF管36(MFは除く)	φ42	36	G1 1/4	58	55	77	15	50	1	329
	MFSK-42GM	PF管42	φ48	42	G1 1/2	65.5	65	93.5	31	30	1	604
	MFSK-54GM	PF管54	φ60	54	G2	78	79	112.5	35	1	724	
	グレー	MFSK-14GSH	PF管14(MFは除く)	φ22 φ27	16 22(25) 兼用	G1/2	30	30	45	14	200	10
MFSK-16GSH		PF管16(MFは除く)	φ22 φ27	16 22(25) 兼用	G1/2	31.5	30	46.5	14	200	10	76
MFSK-16GH		PF管16(MFは除く)	φ27	22(25)	G3/4	31.5	34	46.5	14.5	200	10	76
MFSK-22GH		PF管22(MFは除く)	φ27	22(25)	G3/4	39.5	34	55	14.5	100	10	96
MFSK-28GH		PF管28(MFは除く)	φ34	28(31)	G1	47	44	66	15	50	10	183
MFSK-36GH		PF管36(MFは除く)	φ42	36	G1 1/4	58	55	77	15	50	1	329
MFSK-42GH		PF管42	φ48	42	G1 1/2	65.5	65	93.5	31	30	1	604
MFSK-54GH		PF管54	φ60	54	G2	78	79	112.5	35	1	724	
黒	MFSK-16GSK	PF管16(MFは除く)	φ22 φ27	16 22(25) 兼用	G1/2	31.5	30	46.5	14	200	10	76
	MFSK-16GK	PF管16(MFは除く)	φ27	22(25)	G3/4	31.5	34	46.5	14.5	200	10	76
	MFSK-22GK	PF管22(MFは除く)	φ27	22(25)	G3/4	39.5	34	55	14.5	100	10	96
	MFSK-28GK	PF管28(MFは除く)	φ34	28(31)	G1	47	44	66	15	50	10	183
	MFSK-36GK	PF管36(MFは除く)	φ42	36	G1 1/4	58	55	77	15	50	1	329
	MFSK-42GK	PF管42	φ48	42	G1 1/2	65.5	65	93.5	31	30	1	604
	MFSK-54GK	PF管54	φ60	54	G2	78	79	112.5	35	1	724	

■防水型(ミラフレキSS専用)

品番	適合管	適ノック合径	電線管の呼び	ネジの呼び	φD1	φD1(W)	L	φ	入数	最小入数	標準価格
MFSK-14GPS	ミラフレキSS14	φ22	16	G1/2	30	30	45	14	200	10	125
MFSK-16GPS	ミラフレキSS16	φ22	16	G1/2	31.5	30	46.5	14	200	10	135
MFSK-16GP	ミラフレキSS16	φ27	22(25)	G3/4	31.5	34	46.5	14.5	200	10	135
MFSK-22GP	ミラフレキSS22	φ27	22(25)	G3/4	39.5	34	55	14.5	100	10	174
MFSK-28GP	ミラフレキSS28	φ34	28(31)	G1	47	44	66	15	50	10	278
MFSK-36GP	ミラフレキSS36	φ42	36	G1 1/4	58	55	77	15	50	1	497
MFSK-42GP	ミラフレキSS42	φ48	42	G1 1/2	65.5	65	93.5	31	30	1	927
MFSK-54GP	ミラフレキSS54	φ60	54	G2	78	79	112.5	35	1	1,110	

□ はメネジです。