

新



使用可能温度：-18℃～105℃
幅19mm×20m

電気絶縁用ビニルテープ

●耐候性が高く、屋外でも使用できます。

ミラレックス(F)への使用量の目安


サイズ	使用長さ	サイズ	使用長さ
30(36)	140cm	100	440cm
40(42)	180cm	125	480cm
50(54)	240cm	150	720cm
65(70)	300cm	200	1200cm
80(82)	360cm		

〈主な用途〉

- エポキシパテ、シーリングテープの上の保護用に
- ケーブル接続部の絶縁保護用に
- 屋外で結束バンド等の代わりに

品番	入数	標準価格
MBT-1920K	1	オープン価格


取り出し簡単！腰に下げるビニルテープホルダー

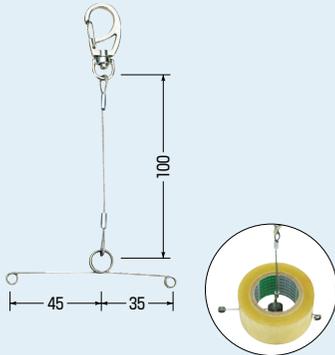


ビニテホルダー[®] (ビニルテープ吊り下げワイヤーホルダー)

- ビニルテープを作業用ベルト等に吊り下げるホルダーです。片手で簡単にビニルテープの取り外し、取り付けができます。
- ※作業用のベルトや安全帯のD環等に取り付けます。

- クリップを作業用ベルト等に取り付け、テープをセットします。

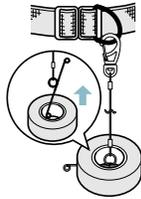


- 片手でテープを下に引っ張ると取り出せます。

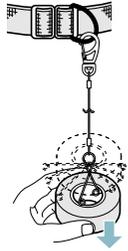

品番	適用	入数	最小入数	標準価格
BT-MH	ビニルテープ等(3個迄)	20	1	950



片手で簡単取り出し！

発売予定

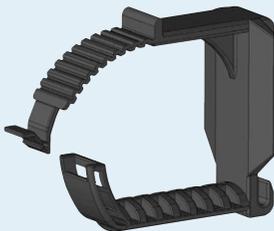

ビニテホルダー[®] (樹脂タイプ)

- 作業用ベルトに取り付け、片手でラクラク取り出せるビニルテープ用ホルダーです。
- ビニルテープ(幅19mm、長さ10m)が3個装着できます。
- ※テープをクリップ上部に移動させれば奥のテープも取り出せます。
- ワンタッチで開閉できる脱落防止クリップ付。

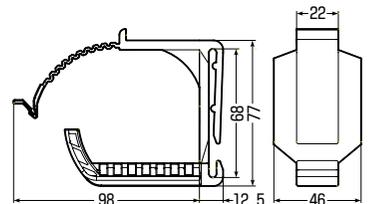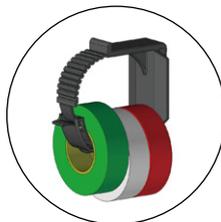

品番	適合ビニルテープ	入数	標準価格
BT-HJK	幅19mm、長さ10m以下(3個迄)		