

信頼の上下2点探知式！

探知距離

- 鉄アウトレットボックス…50mm
- 当社アルミ箔付  
スライドボックス…30mm

水平器付



ブザー付

(電池別売)

ブザー音の「入切」  
スイッチ付

● 寸法(145×112.5×25mm)

ボックスアッター<sup>®</sup> (金属探知器)

- 2個のランプでお知らせする2点探知式ですから埋設物(ボックス・パイプ・鉄骨・鉄筋・釘)等の判別が容易です。
  - 金属ならどんなもの(鉄・銅・アルミ・鉛等)でも壁の表面からズバリ正確な位置を探知します。
  - ダイヤル(感度)調整が容易なツマミ式。
  - スライドボックス(日本間ボックス)の切り込みゲージ付です。
- ※添付の「SBホルソー穴あけセンター出しゲージ」を使用すれば、SBホルソーでボックス穴を簡単にあけることができます。



ランプ点灯位置とブザー音



探知センサー箇所	ランプ点灯位置		ブザー音
	上	下	
上	●		ピッ、ピッ、ピッ (断続音)
下		●	ピッ、ピッ、ピッ (断続音)
上下	●	●	ビー 連続音

■探知物の形状によってランプの点灯状況とブザー音が変わります。


アウトレットボックス等

鉄筋・パイプ等

スライドボックス

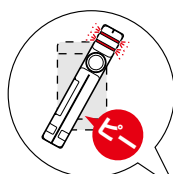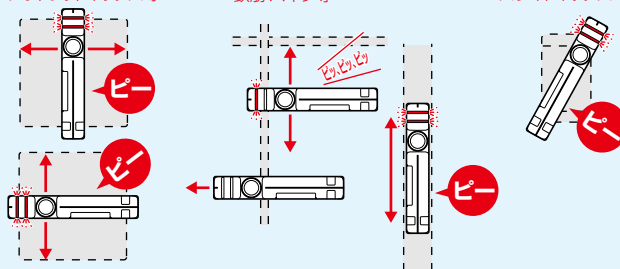

当社スライドボックスの上下アルミ箔を探知しますからボックスの位置が正確にわかります。更に探知器中央のゲージを使いスライドボックスの形状をけ書きだすことができます。

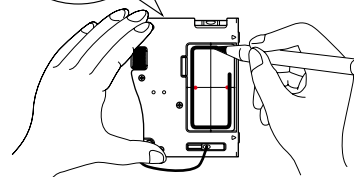

壁に隠れたスライドボックス

切り込みゲージによるけ書き線

品番	規格	入数	最小入数	標準価格
BUT-1N	● 電源：単四アルカリ乾電池 4本(別売) ● 連続使用時間：72時間 ● 携帯用ケース付 ● 穴あけセンター出しゲージ付	5	1	22,800