


**新**

**コンパクトなモニター스코プ**

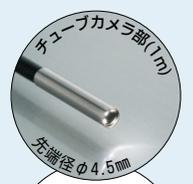

**モニター스코プ**

- 目視困難な狭暗箇所等の確認に使用する手のひらサイズのモニター스코プです。
- 手元のディスプレイ画面で鮮明な画像を確認できます。
- 先端径わずかφ4.5mmのチューブカメラはLEDライト付きで、暗所でもしっかり確認できます。
- 持ち運びがラクで保管も安心、堅牢なジュラルミンケース付き！
- AC電源にて充電する他、パソコン等によるUSB充電も行えます。  
※AC電源を本体につないでの使用はできません。

項目	製品仕様	
チューブカメラ	動作電流	130mA
	ビデオ出力	1p-pv@75ohm
	管径	φ4.5mm
	長さ	1,000mm
HD1.5インチ TFTディスプレイ	寸法(Active area)	1.5インチ
	解像度(Resolution)	160×240Pixel
	輝度(Luminance for LCM)	200cd/m <sup>2</sup>
ビデオ	ビデオ入出力	1p-pv@75ohm
	解像度	480×240
	システム	NTSC/PAL
電源	動作電圧	DC 5V
	動作電流	120mA
	ACアダプタ	DC : 5V/1A
	内部電池(充電時間: 約4時間)	リチウムポリマー電池 1,000mAh
動作時間	4時間	
寸法(長さ×幅×厚み)	92×37×15.5(mm)	
重量	50g	

**モニター스코プ**

品番	チューブカメラ長さ	入数	標準価格
<b>HLS-1000</b>	1m	1	<b>オープン価格</b>

**2mチューブカメラ**

品番	長さ	入数	標準価格
<b>HLS-C2000</b>	2m	1	<b>オープン価格</b>


**JIS1級 (ステンレス製)**



●外形寸法(175×15×0.5mm)

**デンコースケール (電線・パイプ径付 150mm直尺)**

- 直尺150mmにIV線とVE管(厚鋼電線管・CD管近似)のサイズ目盛りが付きました。
- JIS1級(ステンレス製シルバー仕上)ですから、強く、長持ちします。
- 胸ポケットに入る手頃な使い易いサイズです。

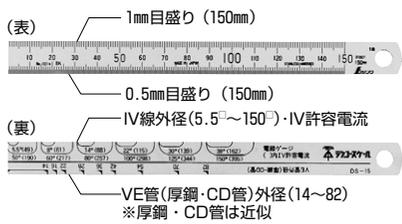

品番	規格	入数	副入数	標準価格
<b>DS-15</b>	JIS1級 (ステンレス製 シルバー仕上)	50	1	<b>500</b>