

JIS C8412
(サイズ22~42)

MFC-22B・28B



サイズ125は、
ワンタッチタイプ



MFC-22~125



MFC-150



〈難燃性〉

Oリング付

 
(20B、28Bは内部パッキン)

カップリング


PS E (サイズ22~82)

- ミラレックス相互の接続に使用します。
- ビス止め方式ですから、確実に止められます。
(MFC-22B・28B・125はワンタッチタイプです。)


■MFC-22B・28B



■MFC-22~150

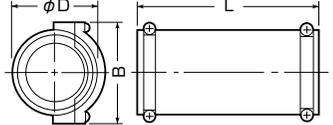

(MFC-22・28・125・150は若干形状が異なります)


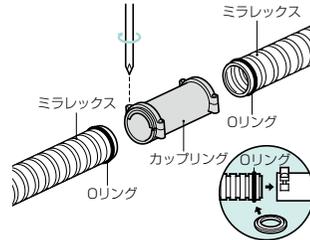


品番	適合管	φD	B	L	入数	最小入数	標準価格
Ⓢ MFC-22B	ミラレックス 22	47	—	81			
Ⓢ MFC-28B	ミラレックス 28	54.7	—	93			
MFC-22	ミラレックス 22	37	46	82	100	1	640
MFC-28	ミラレックス 28	42.5	52	96.5	50	1	690
MFC-36	ミラレックス 36	54	70	115	30	1	760
MFC-42	ミラレックス 42	61	77	129	20	1	830
MFC-54	ミラレックス 54	74	90	162		1	1,020
MFC-70	ミラレックス 70	91	107	200		1	1,210
MFC-82	ミラレックス 82	106	122	234		1	1,600
MFC-100	ミラレックス100	128	140	236		1	2,760
MFC-125	ミラレックス125	178	211	315		1	3,840
MFC-150	ミラレックス150	194	227	274		1	4,910

パッキン付

ミラレックス用 半割れカップリング

- ミラレックス相互の接続に使用します。
- 半割れタイプだから作業性が良く、ナットを締めるだけで施工ができます。

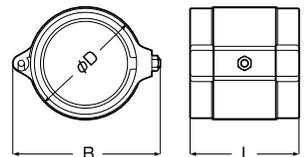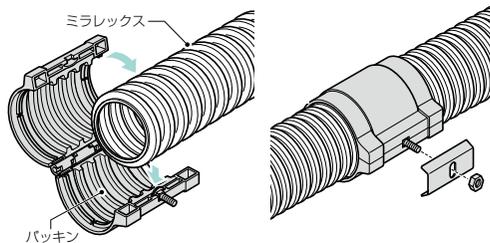

品番	適合管	φD	B	L	入数	標準価格
MFC-82H	ミラレックス 82	108	151	120	1	2,880
MFC-100H	ミラレックス100	131	177	140	1	4,150
MFC-125H	ミラレックス125	165	212	170	1	5,690
MFC-150H	ミラレックス150	196	250	200	1	7,400

〈難燃性〉

※ケーブル工事にご使用ください。