


ジョイントGPアダプター (おねじタイプ)

 ※ライニング鋼管用は除く

- 厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
- ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
- 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。

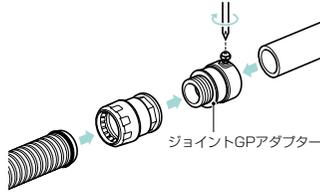

ご注意

防水タイプ、ライニング鋼管用のサイズ70以上は海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。

■防水タイプ


パッキン付

- 54B迄 : ゴム製
- 70B以上 : 水膨潤不織布製



※おねじタイプのコネクタを使用する場合は、CDジョイントナットをご使用ください。

417頁参照

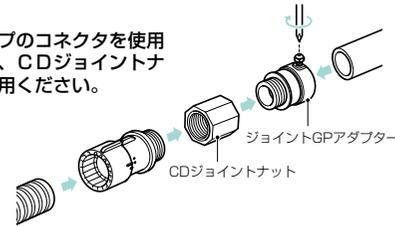

■ライニング鋼管用

パッキン付

- 54B迄 : ゴム製
- 70B以上 : 水膨潤不織布製



■防水タイプ

品番	適合管サイズ (厚鋼電線管)	適合ねじ	φd	L	入数	標準価格
JANGP-16B	16	G1/2	21.6	43	1	580
JANGP-22B	22	G3/4	27.1	45	1	670
JANGP-28B	28	G1	33.9	50	1	850
JANGP-36B	36	G1 1/4	42.6	57	1	1,080
JANGP-42B	42	G1 1/2	48.6	66	1	1,530
JANGP-54B	54	G2	60.6	75	1	2,120
JANGP-70B	70	G2 1/2	76.2	84	1	2,730
JANGP-82B	82	G3	89	88	1	4,570
JANGP-92B	92	G3 1/2	102	90	1	5,770
JANGP-104B	104	G4	114.7	92	1	7,000

■ライニング鋼管用

品番	適合管サイズ ライニング鋼管 (SGP)	適合ねじ	φd	L	入数	標準価格	
JANLP-16B	16	15A	G1/2	22.8	43	1	580
JANLP-22B	22	20A	G3/4	28.3	45	1	670
JANLP-28B	28	25A	G1	35.1	50	1	850
JANLP-36B	36	32A	G1 1/4	43.8	57	1	1,080
JANLP-42B	42	40A	G1 1/2	49.8	66	1	1,530
JANLP-54B	54	50A	G2	61.8	75	1	2,120
JANLP-70B	70	65A	G2 1/2	77.6	84	1	2,730
JANLP-82B	82	80A	G3	90.5	88	1	4,570
JANLP-92B	92	90A	G3 1/2	103.1	90	1	5,770
JANLP-104B	104	100A	G4	115.8	92	1	7,000

