

ミラレックス
ミラレックスF 共通

溶融亜鉛スズ合金めっき



※地面の固さによりS・Lを使い分けてください。


固定くい

- 傾斜面・蛇行防止等、管の地面への固定に使用します。
- 管に穴を開けずに固定できます。(外側固定)
- 土壌の硬さにより使い分けできる、2種類の長さがあります。

種類	品番	適合管サイズ				L	B	太さ	入数	標準価格
		カクフレキ	ミラレックス	ミラレックスF	ルゲルックス					
ショートタイプ	MFU-30S	30	36	30	30	180	56	φ6	10	290
	MFU-40S	—	42	40	40	190	63	φ6	10	300
	MFU-50S	50	54	50	50	200	72	φ6	10	310
	MFU-65S	—	70	65	65	230	90	φ6	10	320
	MFU-80S	80	82	80	80	250	100	φ6	10	340
	MFU-100S	100	100	100	100	300	132	φ8	10	620
ロングタイプ	MFU-30L	30	36	30	30	430	56	φ6	10	470
	MFU-40L	—	42	40	40	440	63	φ6	10	490
	MFU-50L	50	54	50	50	450	72	φ6	10	520
	MFU-65L	—	70	65	65	480	90	φ6	10	540
	MFU-80L	80	82	80	80	500	100	φ6	10	560
	MFU-100L	100	100	100	100	550	132	φ8	10	910

ミラレックス
ミラレックスF 共通

溶融亜鉛スズ合金めっき

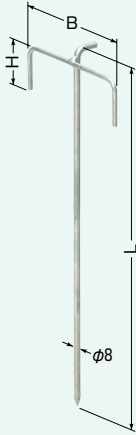

固定くい(ダブルタイプ)


- 傾斜面・蛇行防止等、並列させた管の地面への固定に使用します。
- 管に穴を開けずに固定できます。(外側固定)



品番	適合管サイズ			L	B	H	入数	標準価格
	カクフレキ	ミラレックス	ミラレックスF					
MFU-30W	30	28,36	30	400	112	36	10	980
MFU-50W	50	54	50	450	152	56	10	1,100
MFU-80W	80	82	80	500	220	86	10	1,180
MFU-100W	100	100	100	500	267	106	10	1,900

PF管両サドル

- ミラレックスを露出配管する場合の固定に使用します。
- サドル内側の突起がミラレックス波の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。

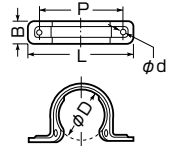

〈難燃性〉

品番	適合管	φD	L	B	P	φd	入数	標準価格
SF-22	ミラレックス 22	30.5	75	20	55	5	10	83
SF-28	ミラレックス 28	36.5	85	20	65	5.5	10	110
SF-36	ミラレックス 36	45.5	93.5	20	73.5	5.5	10	150
SF-42	ミラレックス 42	52	109	24	85	5.5	10	180
SF-54	ミラレックス 54	64.5	130.5	28	102.5	6.5	10	200
SF-70	ミラレックス 70	81	163	35	127	6.5	10	310
SF-82	ミラレックス 82	94.5	186.5	40	146.5	6.5	10	360
SF-100	ミラレックス 100	116.5	209	45	169	6.5	10	480