



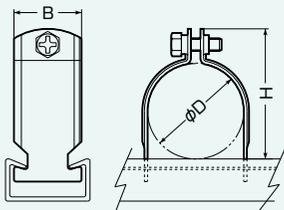


※DC-S125Fは受け板付です。

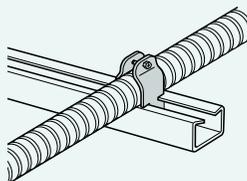

## ダクトクリップ

 ●当社ミラックハンガーへのミラレックスの固定に使用します。

適合ハンガー寸法



※他社のハンガー、レースウェイにも取り付けます。

※( )内寸法はサイズ125用です。

## ■電気亜鉛めっき仕様

品番	適合管	φD	B	H	入数	標準価格
DC-22F	ミラレックス 22	30.5	32	46.5	10	150
DC-28F	ミラレックス 28	36.5	32	52	10	170
DC-36F	ミラレックス 36	45.5	32	63	10	200
DC-42F	ミラレックス 42	52	32	68	10	210
DC-54F	ミラレックス 54	64.5	32	80	1	260
DC-70F	ミラレックス 70	81	32	97.5	1	310
DC-82F	ミラレックス 82	94.5	32	111	1	350
DC-100F	ミラレックス100	116.5	32	130	1	410

## ■溶融めっき仕様

品番	適合管	φD	B	H	入数	標準価格
DC-M28F	ミラレックス 28	36.5	32	52	10	700
DC-M36F	ミラレックス 36	45.5	32	63	10	780
DC-M42F	ミラレックス 42	52	32	68	10	890
DC-M54F	ミラレックス 54	64.5	32	80	1	1,020
DC-M70F	ミラレックス 70	81	32	97.5	1	1,170
DC-M82F	ミラレックス 82	94.5	32	111	1	1,380
DC-M100F	ミラレックス100	116.5	32	130	1	1,600

## ■ステンレス製

品番	適合管	φD	B	H	入数	標準価格
DC-S22F	ミラレックス 22	30.5	32	46.5	10	410
DC-S28F	ミラレックス 28	36.5	32	52	10	460
DC-S36F	ミラレックス 36	45.5	32	63	10	510
DC-S42F	ミラレックス 42	52	32	68	10	540
DC-S54F	ミラレックス 54	64.5	32	80	1	660
DC-S70F	ミラレックス 70	81	32	97.5	1	780
DC-S82F	ミラレックス 82	94.5	32	111	1	890
DC-S100F	ミラレックス100	116.5	32	130	1	1,020
DC-S125F	ミラレックス125	154.5	40	175.2	1	1,300

※サイズ125はミラックハンガー(薄型)には使用できません。

ミラレックス  
ミラレックスF 共通

 


## ユニバーサルボックス

PS (PVU-150706)

●ミラレックス・ミラレックスFを露出配管する際のコーナー、分岐箇所、あるいは管のこう長が30mを超えるような場合の中継ボックスとして使用します。

❗注意 埋設配管には使用しないでください。



ノック付	品番	適合コネクタ		L	D	H	入数	標準価格
		ミラレックス	ミラレックスF					
付	PVU-150706	28	-	148	72	66	1	1,980
無	PVU-201010	36・42・54	30・40・50	200	100	104	1	3,110
	PVU-251515	70・82	65・80	250	150	154	1	5,870

※PVU150706はφ34mm・28(31)のノックが付いています。(側面×4、底面×1)