

## ミラレックスF<sup>®</sup>ねじなしポリエチレンライニング鋼管(SGP)

FEGL-20



鋼管側：パッキン付 ●50迄：ゴム製  
●65以上：水膨潤不織布製

**ご注意** サイズ65以上は海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。

**リング付**

(20Bは内部パッキン)


〈難燃性〉




詳細は異種管接続対応表前付12、13頁をご覧ください。

## コンビネーションカップリング

- ミラレックスFと鋼管相互の接続に使用します。  
※FEGL-20はビス止めタイプです。

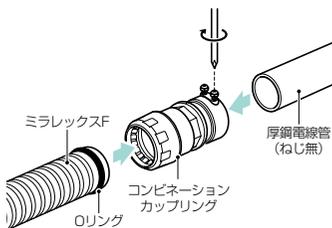

■FEGL-20

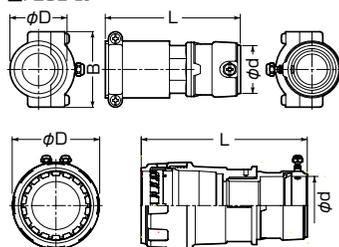


品番	適合管		φD	φd	B	L	入数	標準価格	
	ミラレックスF	ライニング鋼管(SGP)							
FEGL-20	20	22	20A	37	28.3	49	87.5	1	1,780
FEGL-20B	20	22	20A	47	28.3	—	88.5	1	
FEGL-30B	30	36	30A	57	43.8	—	117.5	1	2,560
FEGL-40B	40	42	40A	72	49.8	—	138	1	3,240
FEGL-50B	50	54	50A	84	61.8	—	157	1	4,390
FEGL-65B	65	70	65A	108	77.6	—	186.5	1	5,490
FEGL-80B	80	82	80A	127	90.5	—	211	1	8,590
FEGL-100B	100	104	100A	157	115.8	—	233	1	12,900




詳細は異種管接続対応表前付12、13頁をご覧ください。

## コンビネーションカップリング

- 1サイズ下の鋼管との接続に使用します。  
(100DDは2サイズ下です。)  
※FEGL-20Dはビス止めタイプです。

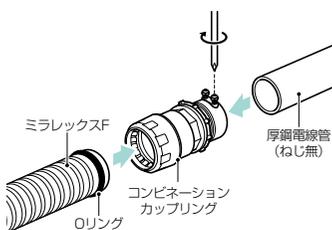

■FEGL-20D

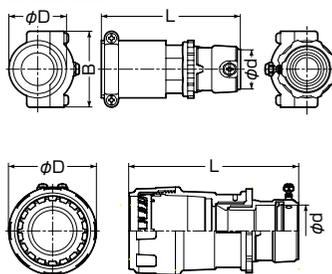

品番	適合管		φD	φd	B	L	入数	標準価格	
	ミラレックスF	ライニング鋼管(SGP)							
FEGL-20D	20	16	15A	37	22.8	49	89.5	1	1,500
FEGL-20DB	20	16	15A	47	22.8	—	90.5		
FEGL-30DB	30	28	25A	57	35.1	—	114.5	1	2,810
FEGL-40DB	40	36	32A	72	43.8	—	139	1	3,320
FEGL-50DB	50	42	40A	84	49.8	—	156	1	4,460
FEGL-65DB	65	54	50A	108	61.8	—	186.5	1	5,900
FEGL-80DB	80	70	65A	127	77.6	—	215	1	7,630
FEGL-100DD	100	82	80A	157	90.5	—	235	1	12,800
FEGL-100DB	100	92	90A	157	103.1	—	237	1	13,100

鋼管側：パッキン付 ●65迄：ゴム製  
●80以上：水膨潤不織布製

**ご注意** サイズ80以上は海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。

**リング付**

(20DBは内部パッキン)

〈難燃性〉