




〈難燃性〉

FEP用両サドル

- ミラレックスFの固定に使用します。
- サドル内側の突起がミラレックスFの波の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。

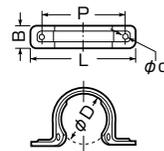

品番	適合管	φD	L	B	P	φd	入数	標準価格
SFE-20	ミラレックスF 20	30.5	75	20	55	5	10	83
SFE-30	ミラレックスF 30	41	89	20	69	5.5	10	150
SFE-40	ミラレックスF 40	55	112	24	88	5.5	10	180
SFE-50	ミラレックスF 50	66	132	28	104	6.5	10	200
SFE-65	ミラレックスF 65	86	168	35	132	6.5	10	310
SFE-80	ミラレックスF 80	103	196	40	156	6.5	10	360
SFE-100	ミラレックスF100	130	222	45	182	6.5	10	480



ステンレス製



FEP用ステンレス両サドル

- ミラレックスFの固定に使用します。
- 当社ミラックハンガーへの固定にも使用できます。 **1348頁参照**

ミラックハンガー使用時

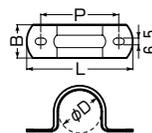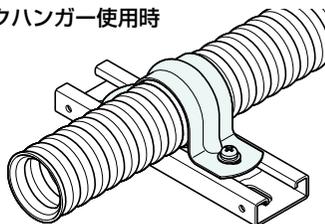

品番	適合管	φD	L	B	P	入数	標準価格
SSTE-30	ミラレックスF30	41.5	108	32	81	10	330
SSTE-40	ミラレックスF40	55.5	130	35	104	10	400
SSTE-50	ミラレックスF50	66.5	143	35	116	10	450

ミラレックス
ミラレックスF 共通

 


ユニバーサルボックス

PS (PVU-150706)

- ミラレックス・ミラレックスFを露出配管する際のコーナー、分岐箇所、あるいは管のこう長が30mを超えるような場合の中継ボックスとして使用します。

ご注意 埋設配管には使用しないでください。



ノック 付	品番	適合コネクタ		L	D	H	入数	標準価格
		ミラレックス	ミラレックスF					
付	PVU-150706	28	-	148	72	66	1	1,980
無	PVU-201010	36・42・54	30・40・50	200	100	104	1	3,110
	PVU-251515	70・82	65・80	250	150	154	1	5,870

※PVU150706はφ34mm・28(31)のノックが付いています。(側面×4、底面×1)