


- 内側用＝スラブ等に使用の場合
- 外側用＝はり貫通等に使用の場合



●適合釘：N32・N38・N45

ボイド止め金具


- ボイド管が幕板に簡単に固定できます。
- 固定は小さな釘でOK！
- 釘が仮止めできるので作業が容易です。

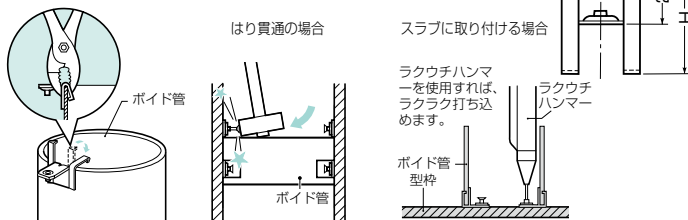

規格	品番	適用(mm)		H	入数	標準価格
		ボイド管厚	ボイド管内径			
ボイド内側用	BK-4N	2.5～4.0	φ75～φ175	37	50	64
	BK-7N	5.0～7.0	φ200～φ350	41	50	64
ボイド外側用	BK-4S	2.5～4.0	φ50～φ175	37	50	64
	BK-7S	5.0～7.0	φ200～φ350	41	50	64


※片側3箇所以上でボイド管を固定してください。

取り付け簡単、ワンタッチタイプ！

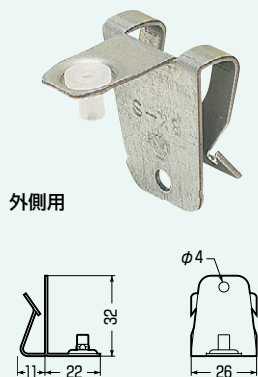

ボイド止め金具 (外側用)

- ボイド管への取り付けが簡単なワンタッチタイプです。
- ボイド管が幕板に簡単に固定できます。
- 固定は小さな釘でOK！
- 釘が仮止めできるので作業が容易です。

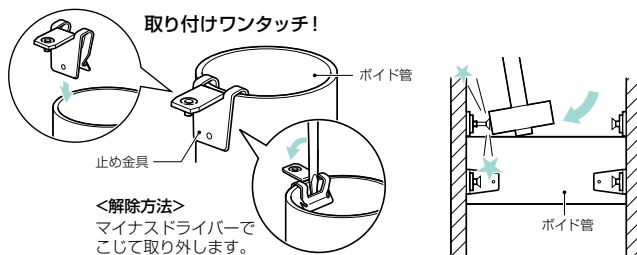

品番	適合ボイド管厚	適合釘	入数	標準価格
BK-S	2.0～7.0mm	N32・N38・N45	50	64


※片側3箇所以上でボイド管を固定してください。

取り付け簡単



ボイピタ® (ボイド管支持具)

- どんな梁幅、壁厚でも取り付けられます。
- 型枠への釘打ち固定が簡単、確実にできます。
- フタ付ですから、トロを防止します。

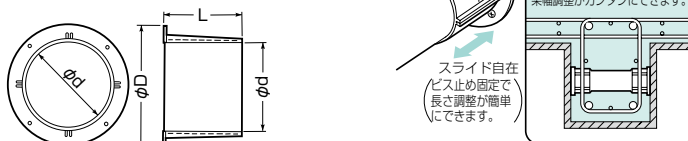

品番	ボイド呼び	φD	φd	L	入数	最小入数	標準価格
BK-50	50	80	58	50	50	1	150
BK-75	75	110	84	50	50	1	180
BK-100	100	130	109	60	50	1	210
BK-125	125	160	134	70	20	1	360
BK-150	150	190	160	80	20	1	410
BK-200	200	250	210	80	10	1	620