



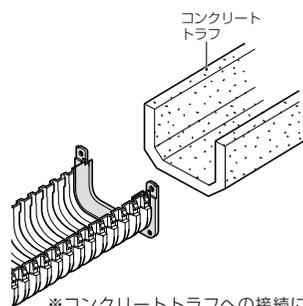


トラフレキ用 コネクタ

●壁、プールボックス、コンクリートトラフ等へトラフレキを取り付ける場合に使用します。

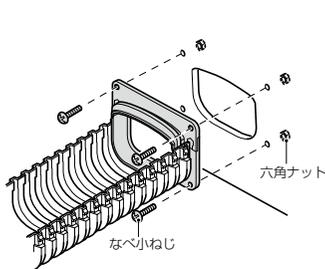

※コンクリートトラフへの接続には別売のエポキシパテをご使用ください。

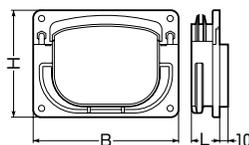

品番	適合管	B	H	L	入数	標準価格
TFK-100	トラフレキ100	150	105	33	1	950
TFK-125	トラフレキ125	170	125	33	1	1,070
TFK-150	トラフレキ150	210	155	50	1	1,340
TFK-200	トラフレキ200	270	210	55	1	2,040

屋上配管用 色：ミルクホワイト プラスチック製(コンクリートブロック入)

GKB-150CM



許容静荷重：490N(50kgf)
●タッピンねじ(φ4×20)×4本

GKB-350CM



許容静荷重：1.37kN(140kgf)
●タッピンねじ(φ4×20)×8本


固定ブロック用M6ナット
●M6ねじ付

固定ブロック用サドル






固定ブロック

- トラフレキを屋上配管する場合等の台座として使用します。
- タッピンねじ、ボルト等で簡単にサドル等が取り付けられます。
- コンクリートブロック入で重量があり、更に底面は滑り止めのゴム付なので安定感があります。
- 固定ブロック用サドルにより固定ブロックをアンカー固定することができます。

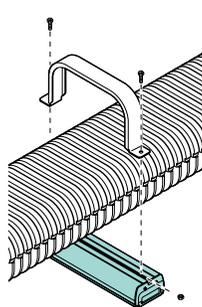

固定ブロック用M6ナット

 固定ブロック用サドル

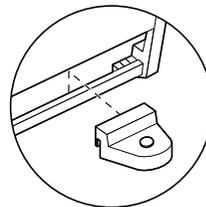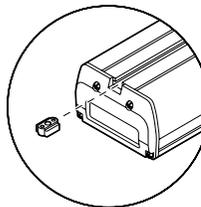

■固定ブロック

品番	L	重量(kg)	入数	最小入数	標準価格
GKB-150CM	170	1.9	4	1	1,870
GKB-350CM	370	4.3	2	1	3,190

■固定ブロック用M6ナット・固定ブロック用サドル

品名	品番	入数	標準価格
固定ブロック用M6ナット	GKBN-M6	10	100
固定ブロック用サドル	GKBS	10	60

※GKBN-M6は他の固定ブロックにも使用できます。