



打ち継ぎに最適

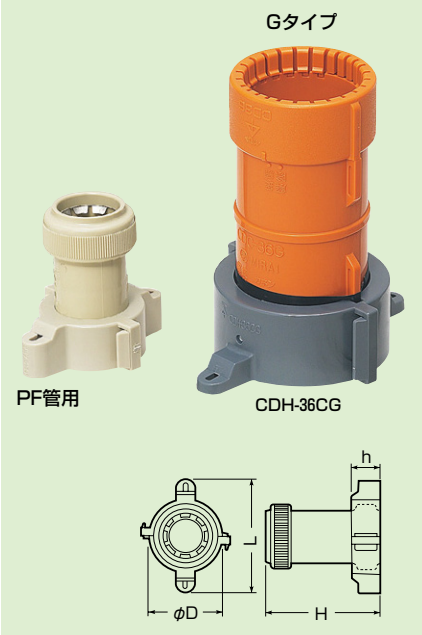

仮枠カップリング

- コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。
- 差し込むだけのワンタッチ型。
※CDH-36CGは、カップリング部がGタイプです。
- トロ防止シール付です。

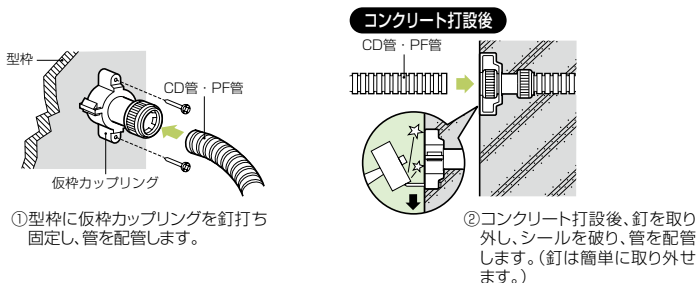

■CD管用 ※ケーブル工事にご使用ください。

品番	適合管	φD	H	h	L	入数	最小入数	標準価格
CDH-36CG	CD管36	64.5	110	29	93.5		1	451

■PF管用

品番	適合管	φD	H	h	L	入数	標準価格
FPH-16CY	PF管16	40.5	60	19	69	10	122
FPH-22CY	PF管22	50	78	19	77	10	151
FPH-28CY	PF管28	60	94	25	88	10	287

打ち継ぎに最適(コンパクトタイプ)

JIS C8412


Gタイプ



仮枠カップリング(コンパクトタイプ)



- コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。
- 付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。
- トロ防止シール付です。

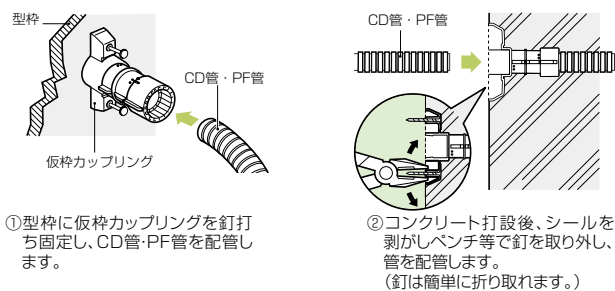

釘抜きには、F・ころ用釘抜き工具(224頁)が便利です。

■CD管用 ※ケーブル工事にご使用ください。

品番	適合管	φD	H	L	入数	最小入数	標準価格
CDH-16CG	CD管16	29	60	73	100	10	102
CDH-22CG	CD管22	37	74	80	50	10	122
CDH-28CG	CD管28	44	93	88	30	10	248

■PF管用

品番	適合管	φD	H	L	入数	最小入数	標準価格
MFSH-16CG	※PF管16	32	63	76	100	10	102
MFSH-22CG	※PF管22	40	80	84	50	10	122
MFSH-28CG	※PF管28	47	99	91	30	10	248

※MFは除く