


ミラフレキMF専用

色：ベージュ


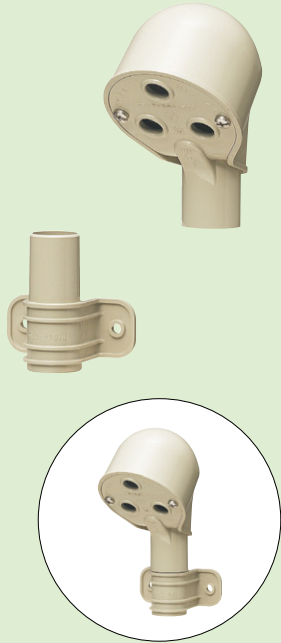


※PF管はミラフレキMFをご使用ください。

※ケーブル工事にご使用ください。

PF管用 エントランスキャップ

- エントランスキャップにスリーブサドルを組み合わせた商品です。(エントランスキャップはJIS商品)

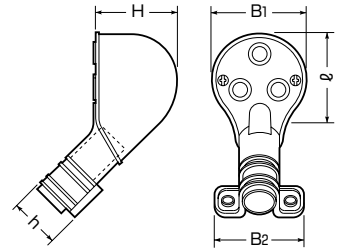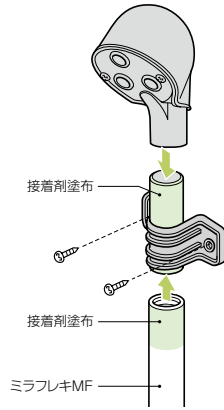

| 品番 | 適合PF管 | B ₁ | B ₂ | H | h | ℓ | 入数 | 最小入数 | 標準価格 |
|----------------|-----------|----------------|----------------|----|------|----|----|------|------------|
| MEC-16F | ミラフレキMF16 | 70 | 70 | 64 | 41 | 68 | 30 | 1 | 598 |
| MEC-22F | ミラフレキMF22 | 80 | 80 | 72 | 48.5 | 78 | 20 | 1 | 713 |

自在に切断

自己消火性樹脂製(ネジパイプ)




※ケーブル工事にご使用ください。



全ネジパイプ

- 必要な長さに切断して使用できる全ネジパイプです。
- 分電盤の建て込み、ボックスの送り配管等に最適です。

〈分電盤の建て込みに〉

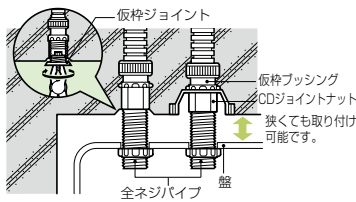

〈ボックスの送り配管に〉

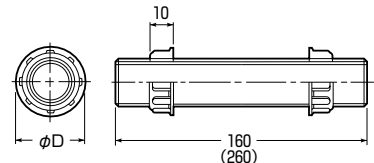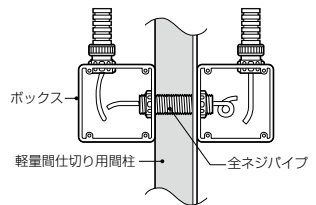

※()内寸法は、CDP-L□です。

| ネジ全長 (mm) | 品番 | ネジの呼び | 取付穴径(mm) | 近似内径 | φD | 入数 | 標準価格 |
|-----------|----------------|--------|----------|------|----|----|--------------|
| 160 | CDP-16S | G1/2 | φ22 | φ16 | 30 | 1 | 239 |
| | CDP-22 | G3/4 | φ27 | φ20 | 37 | 1 | 342 |
| | CDP-28 | G1 | φ34 | φ26 | 44 | 1 | 549 |
| | CDP-36 | G1 1/4 | φ42 | φ33 | 55 | 1 | 963 |
| | CDP-42 | G1 1/2 | φ48 | φ38 | 60 | 1 | 1,720 |
| 260 | CDP-L22 | G3/4 | φ27 | φ20 | 37 | 1 | 560 |
| | CDP-L28 | G1 | φ34 | φ26 | 44 | 1 | 880 |
| | CDP-L36 | G1 1/4 | φ42 | φ33 | 55 | 1 | 1,540 |

新