

JIS C8435
(OF-12P2-F,
OF-12PXは除く)

- 耐衝撃性樹脂(HI)
- アルミ箔付(ブランクは除く)
- 色：グレー

丸型



塗代付(OF-11P) 平(OF-11P-F)

小判型



塗代付(OF-12P) 平(OF-12P-F)

2個用



塗代付(OF-12P2) 平(OF-12P2-F)
(ビス付)

器具用



塗代付(OF-12PX) 平(OF-12P-M)




裏返せば平として
使用できます。

プラ塗代カバー（中形四角用）プラスチック製塗代カバー

- 丸型、小判型、器具用はコンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。※平は除く
- 器具用は、表は塗代付、裏返せば平として使用できます。

ご注意

照明器具等の重量物(3kg以上)を直接塗代カバーに取り付けしないでください。重量物を取り付ける場合は器具吊り金具等をご使用ください。**603頁参照**

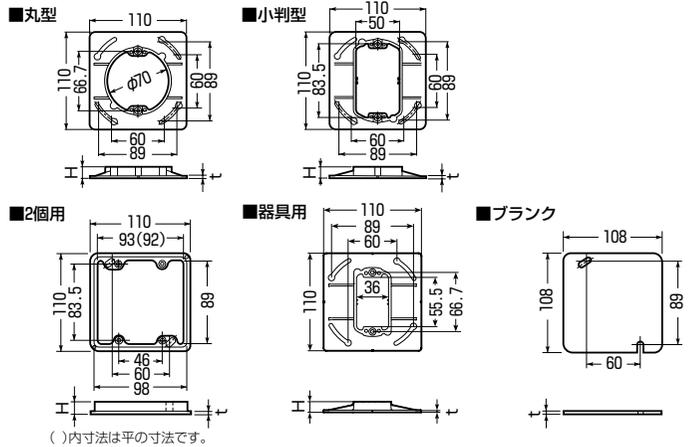

種類	品番	H	t	入数	最小入数	標準価格
丸型 (丸孔カバー)	塗代付	13	2.5	100	10	130
	平	8	2.5	100	10	130
小判型 (スイッチカバー) 1個用	塗代付	13	2.5	100	10	130
	平	8	2.5	100	10	130
2個用 (スイッチカバー) 2個用	塗代付	13	2.5	100	10	130
	平	—	3	100	10	130
器具用 (蛍光灯用カバー)	表⇒塗代付 裏⇒平	12	2.5	100	10	130
ブランク (ブランクカバー)	平	—	3.1	100	10	130

※丸型(塗代付)は一部アップコンセントにより取り付けられないものがありますのでご確認ください。

磁石



NBS-3X NBS-3A NBS-3B

ポイントアッター® (ボックス発見用磁石)

- 塗代カバーに取り付け、ボックスの探知に使用します。

ご注意

- 探知には、当社磁石探知器BUT-SPをご使用ください。
- 探知後の穴あけは、ホルソーでは行えません。

品番	適合ナットピッチ	入数	最小入数	標準価格
NBS-3X	66.7mm	—	10	35
NBS-3A	83.5mm	300	10	オープン価格
NBS-3B	83.5mm	300	10	オープン価格