




10m巻き


- 許容静荷重：●φ2⇒392N(40kgf)
- φ3⇒980N(100kgf)
- φ4⇒1,715N(175kgf)
- 破断荷重：●φ2⇒2,842N(290kgf)
- φ3⇒6,370N(650kgf)
- φ4⇒11,200N(1,142kgf)以上

ステンワイヤー

- 駐車場等でのケーブルの架空配線の、簡易的なメッセンジャーワイヤーとして使用します。

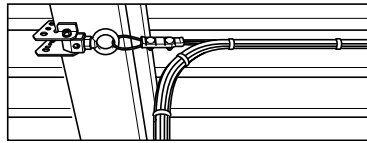

ポビン巻き

 

ワイヤーを収めたまま引き出せます。

- Y2S-100(重量：2.1kg)
- Y3S-100(重量：3.9kg)
- Y4S-50(重量：3.3kg)

新
新
新

ワイヤー径	品番	長さ	入数	標準価格
φ2	Y2S-10	10m	1	980
	Y2S-100	100m	1	8,200
φ3	Y3S-10	10m	1	1,880
	Y3S-100	100m	1	15,600
φ4	Y4S-10	10m	1	3,580
	Y4S-50	50m	1	17,900

新

被覆色：クリアブルー



10m巻き

許容静荷重：980N(100kgf)
破断荷重：6,370N(650kgf)

被覆付ステンワイヤー

- 絶縁性に優れた被覆付！
- 振れ止め又は、簡易的なメッセンジャーワイヤーとして使用します。
- 30mはワイヤーを箱に収めたまま引き出せるポビン付き箱入り。



●30mポビン巻き(重量：1.8kg)

品番	ワイヤー径	長さ	入数	標準価格
Y3PBS-10	φ3	10m	1	3,600
Y3PBS-30	φ3	30m	1	10,800




10m巻き



ポビン巻き

Y3PG-30(重量：1.8kg)
Y4PG-30(重量：2.5kg)
Y3PG-50(重量：3 kg)

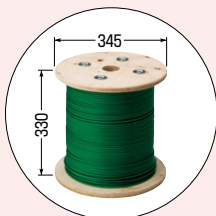

木製ドラム巻き
Y3PG-300(重量：19kg)

新
新

カラーワイヤー

- 振れ止め又は、簡易的なメッセンジャーワイヤーとして使用します。
- 30m、50mはワイヤーを箱に収めたまま引き出せるポビン付き箱入り。

ワイヤー径 (被覆外径)	品番	被覆色	長さ	入数	標準価格
φ3 (φ5)	Y3P-10	クリア	10m	1	1,860
	Y3PG-10	クリアグリーン	10m	1	1,860
	Y3PK-10	黒	10m	1	1,860
	Y3PW-10	白	10m	1	1,860
	Y3PG-30	クリアグリーン	30m	1	5,580
	Y3PG-50	クリアグリーン	50m	1	9,300
φ4 (φ6)	Y3PG-300	クリアグリーン	300m	1	47,400
	Y4PG-10	クリアグリーン	10m	1	3,160
	Y4PG-30	クリアグリーン	30m	1	9,480

※特注品でY3PG-300の被覆色(黒、白)あります。