


### 金属電線管の端末保護に




蓋付




小さいサイズは、2段階の差し込みで厚鋼と薄鋼・ねじなしが兼用できます。

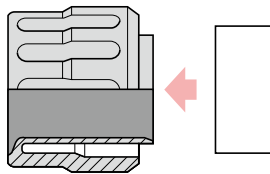

①厚鋼を差し込む


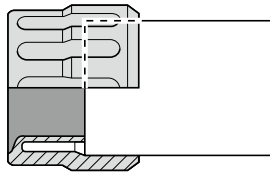


②薄鋼・ねじなしを差し込む

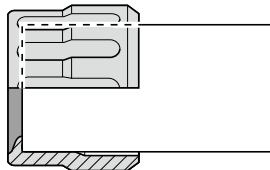

### 管端ブッシング

- 金属電線管(厚鋼電線管・薄鋼電線管・ねじなし電線管)の端末保護に使用します。
- 管に差し込むだけでOK。

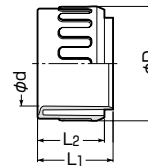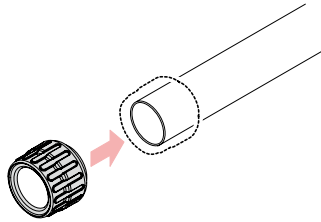

| 品番       | 適合  |         | φD   | φd    | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | 入数 | 標準価格   |
|----------|-----|---------|------|-------|----------------|----------------|----|--------|
|          | 厚鋼  | 薄鋼・ねじなし |      |       |                |                |    |        |
| KZV-1619 | 16  | 19      | 25   | 13    | 25             | 22             | 50 | オープン価格 |
| KZV-2225 | 22  | 25      | 32   | 19    | 28.5           | 25.5           | 50 | オープン価格 |
| KZV-2831 | 28  | 31      | 38   | 25    | 31             | 27             | 30 | オープン価格 |
| KZV-36   | 36  | —       | 47.5 | 33.6  | 35             | 31             | 30 | オープン価格 |
| KZV-39   | —   | 39      | 43.5 | 31.6  | 28.5           | 24.5           | 30 | オープン価格 |
| KZV-42   | 42  | —       | 53   | 39.3  | 35             | 31             | 20 | オープン価格 |
| KZV-51   | —   | 51      | 56.2 | 44.1  | 31.5           | 27.5           | 20 | オープン価格 |
| KZV-54   | 54  | —       | 65   | 50.3  | 40             | 35             | 10 | オープン価格 |
| KZV-63   | —   | 63      | 69   | 55.8  | 35.5           | 30.5           | 10 | オープン価格 |
| KZV-70   | 70  | —       | 81   | 65.4  | 44             | 39             | 5  | オープン価格 |
| KZV-75   | —   | 75      | 82   | 68.4  | 38.5           | 33.5           | 5  | オープン価格 |
| KZV-82   | 82  | —       | 94   | 77.9  | 48             | 43             | 5  | オープン価格 |
| KZV-92   | 92  | —       | 108  | 88.7  | 52             | 47             | 5  | オープン価格 |
| KZV-104  | 104 | —       | 121  | 101.4 | 55             | 50             | 4  | オープン価格 |

### 蓋付

| 品番        | 適合  |         | φD   | φd    | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | 入数 | 標準価格   |
|-----------|-----|---------|------|-------|----------------|----------------|----|--------|
|           | 厚鋼  | 薄鋼・ねじなし |      |       |                |                |    |        |
| KZVF-1619 | 16  | 19      | 25   | 13    | 25             | 22             | 50 | オープン価格 |
| KZVF-2225 | 22  | 25      | 32   | 19    | 28.5           | 25.5           | 50 | オープン価格 |
| KZVF-2831 | 28  | 31      | 38   | 25    | 31             | 27             | 30 | オープン価格 |
| KZVF-36   | 36  | —       | 47.5 | 33.6  | 35             | 31             | 30 | オープン価格 |
| KZVF-39   | —   | 39      | 43.5 | 31.6  | 28.5           | 24.5           | 30 | オープン価格 |
| KZVF-42   | 42  | —       | 53   | 39.3  | 35             | 31             | 20 | オープン価格 |
| KZVF-51   | —   | 51      | 56.2 | 44.1  | 31.5           | 27.5           | 20 | オープン価格 |
| KZVF-54   | 54  | —       | 65   | 50.3  | 40             | 35             | 10 | オープン価格 |
| KZVF-63   | —   | 63      | 69   | 55.8  | 35.5           | 30.5           | 10 | オープン価格 |
| KZVF-70   | 70  | —       | 81   | 65.4  | 44             | 39             | 5  | オープン価格 |
| KZVF-75   | —   | 75      | 82   | 68.4  | 38.5           | 33.5           | 5  | オープン価格 |
| KZVF-82   | 82  | —       | 94   | 77.9  | 48             | 43             | 5  | オープン価格 |
| KZVF-92   | 92  | —       | 108  | 88.7  | 52             | 47             | 5  | オープン価格 |
| KZVF-104  | 104 | —       | 121  | 101.4 | 55             | 50             | 4  | オープン価格 |