



カラー10色 10人10色の豊富なカラー 全長(1m)  
(5号は5色)

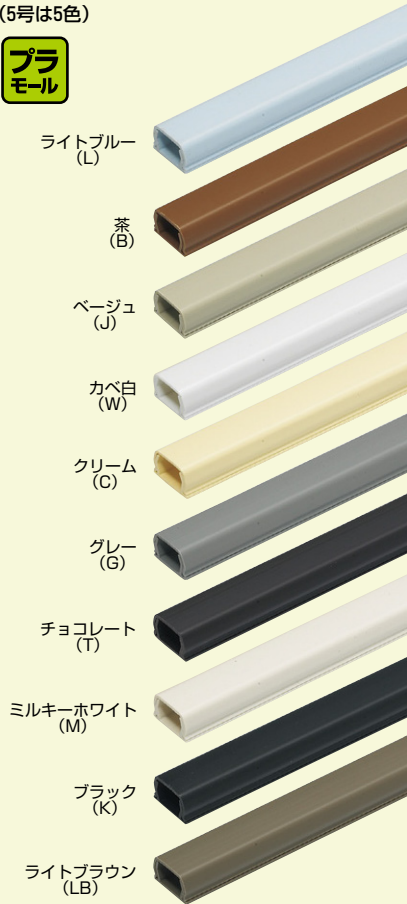

※長さ2mものも受注品として承ります。  
品番末尾に(-2)を付けてください。  
(5本単位でご注文ください。)

- 豊富なカラーとサイズ(0~5号)が揃えてあります。
- 蓋の装着が容易にできます。
- 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)

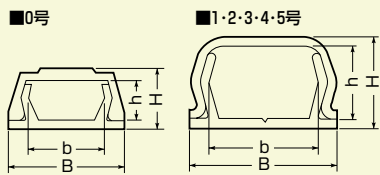

規格	B	H	b	h
0号	12.5	6.5	8.2	4.2
1号	16	10	12	7.8
2号	21	10.2	16.2	7.8
3号	26	13	21.2	10.6
4号	32	15	26	12.2
5号	40	18	32.8	14.4

切断にはマルチカッターが最適です(854頁参照)

プラモール® (VVFケーブル用モール)

●サイズ1~4号はUR都市機構仕様(EF-116-1)

規格	品番	色	適合	入数	最小入数	標準価格
0号	PML-0L	ライトブルー	●φ4以下の通信線・ケーブル	100	10	170
	PML-0B	茶				
	PML-0J	ベージュ				
	PML-0W	カベ白				
	PML-0C	クリーム				
	PML-0G	グレー				
	PML-0T	チョコレート				
	PML-0M	ミルクホワイト				
	PML-0K	ブラック				
PML-0LB	ライトブラウン					
1号	PML-1L	ライトブルー	●φ7.7以下の通信線・ケーブル ●VVF (1.6×2C-1条) (2.0×2C-1条) ●LANケーブル (UTP0.5×4P-1条) ●同軸ケーブル (5C-FB-1条)	100	10	210
	PML-1B	茶				
	PML-1J	ベージュ				
	PML-1W	カベ白				
	PML-1C	クリーム				
	PML-1G	グレー				
	PML-1T	チョコレート				
	PML-1M	ミルクホワイト				
	PML-1K	ブラック				
PML-1LB	ライトブラウン					
2号	PML-2L	ライトブルー	●VVF (2.0×3C-1条) (2.6×2C-1条) ●LANケーブル (UTP0.5×4P-2条)	100	10	280
	PML-2B	茶				
	PML-2J	ベージュ				
	PML-2W	カベ白				
	PML-2C	クリーム				
	PML-2G	グレー				
	PML-2T	チョコレート				
	PML-2M	ミルクホワイト				
	PML-2K	ブラック				
PML-2LB	ライトブラウン					
3号	PML-3L	ライトブルー	●VVF (1.6×2C-3条) (2.0×2C-2条) (2.6×2C-1条) (2.6×3C-1条) ●LANケーブル (UTP0.5×4P-3条) ●同軸ケーブル (7C-FB-1条)	50	10	390
	PML-3B	茶				
	PML-3J	ベージュ				
	PML-3W	カベ白				
	PML-3C	クリーム				
	PML-3G	グレー				
	PML-3T	チョコレート				
	PML-3M	ミルクホワイト				
	PML-3K	ブラック				
PML-3LB	ライトブラウン					
4号	PML-4L	ライトブルー	●VVF (2.0×2C-3条) (3C-2条) (2.6×2C-2条) (3C-1条) ●LANケーブル (UTP0.5×4P-6条)	20	5	590
	PML-4B	茶				
	PML-4J	ベージュ				
	PML-4W	カベ白				
	PML-4C	クリーム				
	PML-4G	グレー				
	PML-4T	チョコレート				
	PML-4M	ミルクホワイト				
	PML-4K	ブラック				
PML-4LB	ライトブラウン					
5号	PML-5L	ライトブルー	●VVF (2.0×2C-4条) (3C-4条) (2.6×2C-3条) (3C-2条) ●LANケーブル (UTP0.5×4P-9条)	20	5	820
	PML-5B	茶				
	PML-5J	ベージュ				
	PML-5W	カベ白				
	PML-5M	ミルクホワイト				

※LANケーブル(UTP0.5×4P)は外径6mm以下で算出してあります。  
※付属品を使用した場合の適合は多少異なります。