 



## 自己消火性樹脂製


**高耐  
候性**

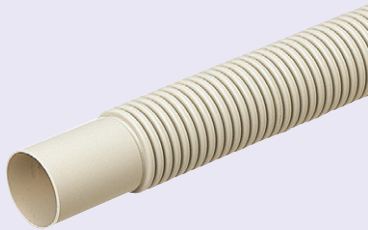

※ケーブル工事にご使用ください。


## フレキシブルベンド

- 可とう性があり、壁の凹凸に対応できるVE管用継手です。
- メーター盤等へのケーブル引き込み時の保護にも使用できます。

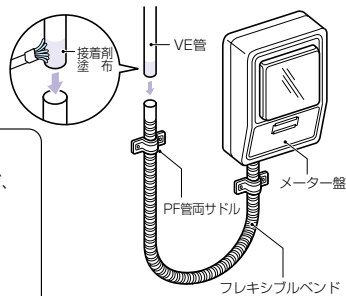


### PF管付属が使用できます。

 フレキシブルベンドの受け口をカットすれば、PF管付属品との接続に使用できます。




### ご注意

サイズ36・42は、必ず溝谷1段目でカットしてください。  
他の溝谷でカットするとPF管付属品と接続できなくなります。

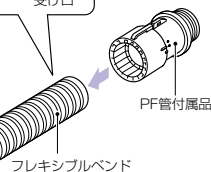

茶系の外壁等にマッチする色もあります。1006頁参照

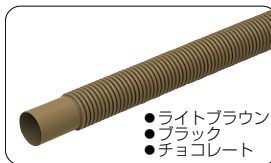

ページ	品番		グレー	適合管	L	ℓ	φD <sub>1</sub>	φD <sub>2</sub>	入数	標準価格
ベージュ	VEU-16J	VEU-16M	VEU-16	VE16	599	31	24	22.4	1	390
	VEU-22J	VEU-22M	VEU-22	VE22	703.6	35	28.1	26.5	1	530
	VEU-28J	VEU-28M	VEU-28	VE28	750.4	40	36.2	34.6	1	700
	VEU-36J	VEU-36M	VEU-36	VE36	870	42	44.2	42.6	1	1,000
	VEU-42J	VEU-42M	VEU-42	VE42	906	42	51.3	49	1	1,190

## VE管フレキ

- 手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
- 段差逃しに最適です。
- 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
- VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
- サイズ10は、通信ケーブル等の弱電配線保護に最適です。

茶系の外壁等にマッチする色もあります。1007頁参照

### ご注意

サドルを使用する場合はビス固定タイプをご使用ください。  
※嵌合タイプは管がズれる可能性があります。



### ■長さ(2m)

ページ	品番			φD	近似内径	入数	標準価格
ベージュ	VE-10FJ	—	—	14	10	5	1,190
	VE-14FJ	VE-14FM	—	18	14	5	1,350
	VE-16FJ	VE-16FM	VE-16F	22	18	5	1,470
	VE-22FJ	VE-22FM	VE-22F	26	20	5	1,810
	VE-28FJ	VE-28FM	VE-28F	34	27	5	2,210
<b>新</b>	VE-36FJ	VE-36FM	VE-36F	42	34.6	6	3,240

### ■長さ(10m)

ページ	品番			φD	近似内径	入数	標準価格
ベージュ	VE-16FJ10	VE-16FM10	VE-16F10	22	18	1	7,350
	VE-22FJ10	VE-22FM10	VE-22F10	26	20	1	9,050
	VE-28FJ10	VE-28FM10	VE-28F10	34	27	1	11,050

※ケーブル工事にご使用ください。  
※コンクリート・地中埋設には使用できません。