

スマートなデザイン!

高耐  
候性

HI

JIS C8435  
(ボックス)

■中形四角



ノック付



ノック無

■大形四角



ノック付




ノック無

## PVKボックス® (Fタイプ)

PS (ボックス)

- ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
- 側面ノック付は3連並列配管ができます。(下表参照)
- 蓋の取り付けはビス1本です。(中形四角)
- 仕切板が取り付けられます。 [974頁参照](#)


■中形四角

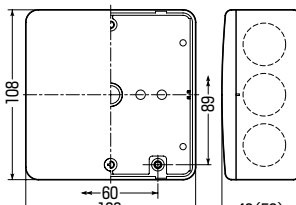

●底ノック(22(25)×4)

( )内寸法は深型の場合

■大形四角

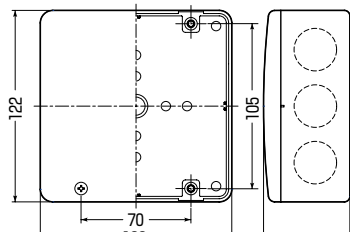

●底ノック(22(25)×4)

( )内寸法は深型の場合

### 側面ノックの有無


※ノックは全て22(25)です。

●PVK-□FN型

●PVK-□LFN型

●PVK-□FN1型

●PVK-□LFN1型

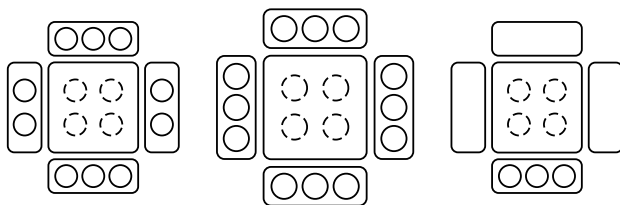

規格	品番			ノック	入数	最小入数	標準価格
	ベージュ	ミルキーホワイト	グレー				
中形四角 (浅型)	<b>PVK-AFNJ</b>	<b>PVK-AFNM</b>	<b>PVK-AFN</b>	付	50	1	580
	<b>PVK-AFN1J</b>	—	<b>PVK-AFN1</b>	付	50	1	580
	<b>PVK-AFOJ</b>	<b>PVK-AFOM</b>	<b>PVK-AFO</b>	無	50	1	580
中形四角 (深型)	<b>PVK-BFNJ</b>	<b>PVK-BFNM</b>	<b>PVK-BFN</b>	付	50	1	660
	<b>PVK-BFN1J</b>	—	<b>PVK-BFN1</b>	付	50	1	660
	<b>PVK-BFOJ</b>	<b>PVK-BFOM</b>	<b>PVK-BFO</b>	無	50	1	660
大形四角 (浅型)	<b>PVK-ALFNJ</b>	<b>PVK-ALFNM</b>	<b>PVK-ALFN</b>	付	20	1	1,130
	<b>PVK-ALFN1J</b>	—	<b>PVK-ALFN1</b>	付	20	1	1,130
	<b>PVK-ALFOJ</b>	<b>PVK-ALFOM</b>	<b>PVK-ALFO</b>	無	20	1	1,130
大形四角 (深型)	<b>PVK-BLFNJ</b>	<b>PVK-BLFNM</b>	<b>PVK-BLFN</b>	付	20	1	1,280
	<b>PVK-BLFN1J</b>	—	<b>PVK-BLFN1</b>	付	20	1	1,280
	<b>PVK-BLFOJ</b>	<b>PVK-BLFOM</b>	<b>PVK-BLFO</b>	無	20	1	1,280

### 3連ノック(22・22・22(25・25・25))コネクタ適合表(Fタイプ)

コネクタ種類	3連並列可能品		2連のみ並列可能品		
	中形四角	大形四角	中形四角	大形四角	
VE管	2号コネクタ	2K-22以下	—	—	
CD管 PF管	Gタイプ	CDK-(14.16)G(S)・MFSK-(14.16)G(S)	CDK-(14.16,22)G(S)・MFSK-(14.16)G(S)	CDK-22G・MFSK-22G	MFSK-22G
	接着型	FPK-(14.16)-OS	FPK-(14.16)-O(S)	FPK-(14~22)-O	FPK-22-O
	ワンタッチ型	—	CDK-(14.16)Y(S)・FPK-(14.16)Y(S)	CDK-(14~22)Y・FPK-(14~22)Y	CDK-22Y・FPK-22Y
	防水型(ミララキSS用)	—	FPK-(14.16)P(S)	FPK-(14~22)P(S)	FPK-22P
	防水型(MF用)	—	FPK-16F以下	FPK-22F以下	FPK-22F以下
	パチコン	CDK-16GC・MFSK-16GC	CDK-(16,22)GC・MFSK-16GC	CDK-22GC・MFSK-22GC	MFSK-22GC
	ボックスジョイント	BJ-22	BJ-22	—	—
クイックタイプ	CDK-16C・MFSK-16C	CDK-(16,22)C・MFSK-16C	CDK-22C・MFSK-22C	MFSK-22C	
盤用コネクタ	CDK-(14.16)BG(S)・MFSK-(14.16)BG(S)	CDK-(14.16,22)BG(S)・MFSK-(14.16)BG(S)	CDK-22BG・MFSK-22BG	MFSK-22BG	