

# ビニル電線管付属品(ボックス)



IP表示については前付3頁をご覧ください。

## 防雨型

JIS C8435(ボックス)

高耐  
候性



中形四角

おねじキャップ付



ノック無



大形四角

おねじキャップ付



ノック無





## PVKボックス<sup>®</sup> (防水タイプ)

IPX3 (PS E) (ボックス)

- 屋外での使用に便利な防雨型。
- ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
- 仕切板が取り付けられます。974頁参照


パッキン付

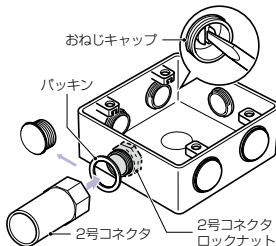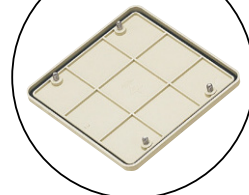


### ■適合コネクタ(おねじキャップ付)

コネクタ種類	品番(サイズ)
2号コネクタ	VE管用 2K-14、16、22
PF管コネクタ (防水型)	ミラフレキSS用 MFSK-16GP、22GP
	MF用 FPK-16F、22F

### ■中形四角

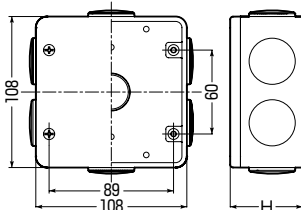

### ■大形四角

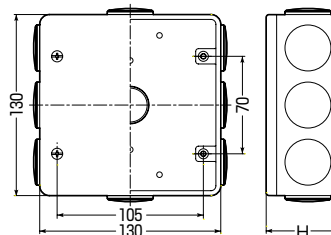

### ■おねじキャップ付

規格	品番			H	入数	最小入数	標準価格
	ベージュ	ミルキーホワイト	グレー				
中形四角(浅型)	PVK-ANPJ	PVK-ANPM	PVK-ANP	51.5	20	1	1,280
中形四角(深型)	PVK-BNPJ	PVK-BNPM	PVK-BNP	61.5	20	1	1,550
大形四角(浅型)	PVK-ALNPJ	PVK-ALNPM	PVK-ALNP	51.5	20	1	2,610
大形四角(深型)	PVK-BLNPJ	PVK-BLNPM	PVK-BLNP	61.5	20	1	2,940

### ■ノック無

規格	品番			H	入数	最小入数	標準価格
	ベージュ	ミルキーホワイト	グレー				
中形四角(浅型)	PVK-AOPJ	PVK-AOPM	PVK-AOP	51.5	20	1	1,280
中形四角(深型)	PVK-BOPJ	PVK-BOPM	PVK-BOP	61.5	20	1	1,550
大形四角(浅型)	PVK-ALOPJ	PVK-ALOPM	PVK-ALOP	51.5	20	1	2,610
大形四角(深型)	PVK-BLOPJ	PVK-BLOPM	PVK-BLOP	61.5	20	1	2,940


## 1~4方出兼用型

高耐  
候性



## アウトレットボックス(蓋付)

(PS E)

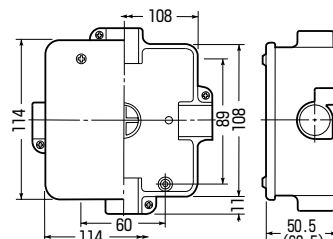

( )内寸法は、PVK-22です。

品番		規格	入数	最小入数	標準価格
ベージュ	グレー				
PVK-16J	PVK-16	VE16(1~4方出兼用)	50	1	720
PVK-22J	PVK-22	VE22(1~4方出兼用)	50	1	790