

JIS C8435

1~4方出兼用型



PVM-0□

PVM-0Y□



2号コネクタ用
異径アダプター1個付。




ご注意 照明器具等の重量物を取り付けないでください。

露出用丸型ボックス (ブランクタイプ)

PS E (ボックス)

- キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。
- 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
- ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。

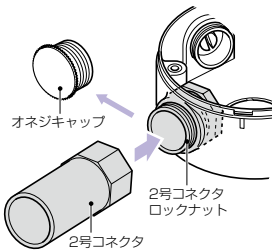



茶系の外壁等に
マッチする色も
あります。

1013頁参照



- ライトブラウン
- ブラック
- チョコレート

蓋は、ビスを緩めて回すだけで外せます。

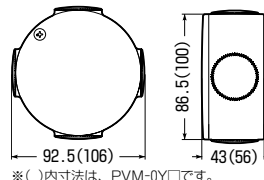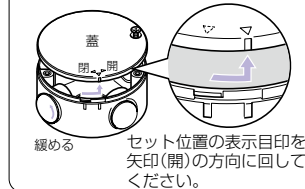

※()内寸法は、PVM-0Y□です。

ページ	品番	グレー	適合コネクタサイズ	入数	最小入数	標準価格
ベージュ	ミルキーホワイト					
PVM-0J	PVM-0M	PVM-0	14・16・22(呼び22用(G3/4))	20	1	350
PVM-0YJ	PVM-0YM	PVM-0Y	28(呼び28用(G1))	20	1	520

JIS C8435

1~4方出兼用型



2号コネクタ用
異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。


露出用丸型ボックス (ブランクタイプ)

PS E (ボックス)

- 感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。
- 添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。
- ※CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。
- 封印ビスが取り付けられます。997頁参照

ご注意 照明器具等の重量物を取り付けないでください。

※28サイズは図の位置以外取り付きません。

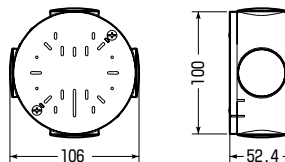

ページ	品番	グレー	適合コネクタサイズ	入数	最小入数	標準価格
ベージュ	ミルキーホワイト					
PVM-0YTJ	PVM-0YTM	PVM-0YT	28(呼び28用(G1)) ※16・22(異径アダプター使用)	20	1	700




露出丸型ボックス (1~3方出兼用型)

PS E (ボックス)

- 感知器、コンセント取付用の木ネジ溝付です。

ご注意 照明器具等の重量物を取り付けないでください。

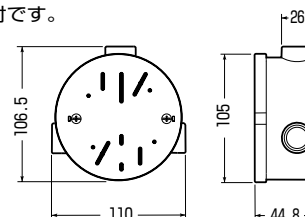

ページ	品番	グレー	適合管	入数	最小入数	標準価格
ベージュ	ミルキーホワイト					
PVM16-TJ	PVM16-TM	PVM16-T	VE14・16 (1~3方出兼用)	20	1	520