


プールボックス



長方形(ノック無)

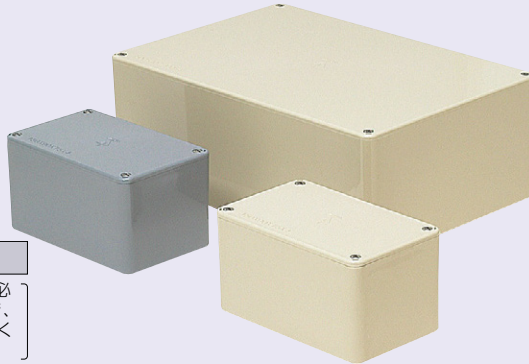

在庫区分、記号の見方

※：受注品
 ※受注品は納期を必要としますので、お早めにご注文ください。

1,000mm迄のプールボックスも特注品として承ります。お問い合わせください。

PVP-201510(J)・PVP-302010(J)
 PVP-332015(J)・PVP-453520(J)
 はUR都市機構採用

| 在庫区分 | 成形品 | (タテ×ヨコ×フカサ)mm | 品 番 | | | 入数 | 標準価格 |
|------|-----|---------------|-------------|-------------|------------|----|--------|
| | | | ベージュ | ミルキーホワイト | グレー | | |
| ● | ● | 150×90×75 | PVP-150907J | PVP-150907M | PVP-150907 | 1 | 1,660 |
| ※ | ● | 150×100×75 | PVP-151007J | PVP-151007M | PVP-151007 | 1 | 2,560 |
| ※ | ● | 150×100×100 | PVP-151010J | PVP-151010M | PVP-151010 | 1 | 2,700 |
| ● | ● | 200×100×75 | PVP-201007J | PVP-201007M | PVP-201007 | 1 | 3,740 |
| ● | ● | 200×100×100 | PVP-201010J | PVP-201010M | PVP-201010 | 1 | 3,740 |
| ● | ● | 200×150×75 | PVP-201507J | PVP-201507M | PVP-201507 | 1 | 5,190 |
| ● | ● | 200×150×100 | PVP-201510J | PVP-201510M | PVP-201510 | 1 | 5,400 |
| ※ | ● | 200×150×150 | PVP-201515J | PVP-201515M | PVP-201515 | 1 | 5,480 |
| ● | ● | 250×100×75 | PVP-251007J | PVP-251007M | PVP-251007 | 1 | 5,400 |
| ※ | ● | 250×100×100 | PVP-251010J | PVP-251010M | PVP-251010 | 1 | 5,400 |
| ● | ● | 250×150×55 | PVP-251505J | PVP-251505M | PVP-251505 | 1 | 5,480 |
| ※ | ● | 250×150×75 | PVP-251507J | PVP-251507M | PVP-251507 | 1 | 6,020 |
| ※ | ● | 250×150×100 | PVP-251510J | PVP-251510M | PVP-251510 | 1 | 6,420 |
| ※ | ● | 250×150×150 | PVP-251515J | PVP-251515M | PVP-251515 | 1 | 7,050 |
| ※ | ● | 250×200×75 | PVP-252007J | PVP-252007M | PVP-252007 | 1 | 6,620 |
| ※ | ● | 250×200×100 | PVP-252010J | PVP-252010M | PVP-252010 | 1 | 7,050 |
| ※ | ● | 250×200×150 | PVP-252015J | PVP-252015M | PVP-252015 | 1 | 7,470 |
| ※ | ● | 250×200×200 | PVP-252020J | PVP-252020M | PVP-252020 | 1 | 8,710 |
| ※ | ● | 300×100×100 | PVP-301010J | PVP-301010M | PVP-301010 | 1 | 5,810 |
| ● | ● | 300×150×55 | PVP-301505J | PVP-301505M | PVP-301505 | 1 | 5,620 |
| ※ | ● | 300×150×100 | PVP-301510J | PVP-301510M | PVP-301510 | 1 | 5,960 |
| ※ | ● | 300×150×150 | PVP-301515J | PVP-301515M | PVP-301515 | 1 | 7,470 |
| ● | ● | 300×200×100 | PVP-302010J | PVP-302010M | PVP-302010 | 1 | 7,880 |
| ※ | ● | 300×200×150 | PVP-302015J | PVP-302015M | PVP-302015 | 1 | 10,200 |
| ※ | ● | 300×200×200 | PVP-302020J | PVP-302020M | PVP-302020 | 1 | 11,000 |
| ※ | ● | 300×250×75 | PVP-302507J | PVP-302507M | PVP-302507 | 1 | 9,120 |
| ※ | ● | 300×250×100 | PVP-302510J | PVP-302510M | PVP-302510 | 1 | 9,350 |
| ※ | ● | 300×250×150 | PVP-302515J | PVP-302515M | PVP-302515 | 1 | 10,600 |
| ※ | ● | 300×250×200 | PVP-302520J | PVP-302520M | PVP-302520 | 1 | 11,200 |
| ※ | ● | 300×250×250 | PVP-302525J | PVP-302525M | PVP-302525 | 1 | 13,200 |
| ※ | ● | 330×200×150 | PVP-332015J | PVP-332015M | PVP-332015 | 1 | 9,630 |
| ※ | ● | 350×100×100 | PVP-351010J | PVP-351010M | PVP-351010 | 1 | 6,620 |
| ※ | ● | 350×150×100 | PVP-351510J | PVP-351510M | PVP-351510 | 1 | 6,810 |
| ※ | ● | 350×150×150 | PVP-351515J | PVP-351515M | PVP-351515 | 1 | 8,450 |
| ※ | ● | 350×200×100 | PVP-352010J | PVP-352010M | PVP-352010 | 1 | 8,290 |
| ※ | ● | 350×200×150 | PVP-352015J | PVP-352015M | PVP-352015 | 1 | 10,800 |
| ※ | ● | 350×200×200 | PVP-352020J | PVP-352020M | PVP-352020 | 1 | 12,000 |
| ※ | ● | 350×250×100 | PVP-352510J | PVP-352510M | PVP-352510 | 1 | 9,780 |
| ※ | ● | 350×250×150 | PVP-352515J | PVP-352515M | PVP-352515 | 1 | 11,800 |
| ※ | ● | 350×250×200 | PVP-352520J | PVP-352520M | PVP-352520 | 1 | 13,800 |
| ※ | ● | 350×250×250 | PVP-352525J | PVP-352525M | PVP-352525 | 1 | 15,700 |
| ※ | ● | 350×300×100 | PVP-353010J | PVP-353010M | PVP-353010 | 1 | 11,300 |
| ※ | ● | 350×300×150 | PVP-353015J | PVP-353015M | PVP-353015 | 1 | 15,100 |