


色：ミルクィーホワイト



パイプスリーブ


- 壁厚に合わせ、カットして使用します。
- 配管キャップの他、ウォールカバー（ミニタイプ）にも取り付けできます。

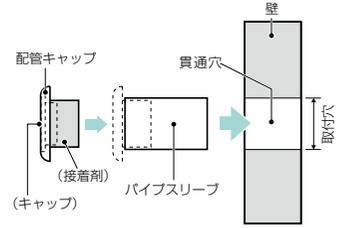

長さ(L)	品番	適合	φD	取付穴径	入数	最小入数	標準価格
20cm	GKWP-60	配管キャップ(GHC-60) ウォールカバー(ミニタイプ) (GKWS-70型)	63.5	φ65	20	1	140
	GKWP-60-1		63.5	φ65	10	1	570
1m	GKWP-67-1	配管キャップ(GHC-67)	69.5	φ70	10	1	810
	GKWP-75-1	配管キャップ(GHC-75)	78	φ80	10	1	1,190

配管キャップ

IPX3

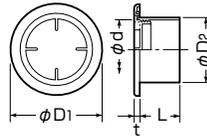

品番	φD1	φD2	φd	L	t
GHC-60(K)	90	60.5	58	25	4
GHC-67(K)	90	66.6	64	40	4
GHC-75(K)	90	74.5	72.5	30	4.5
GHC-75L(K)	110	74.8	72.5	60	6.5
GHC-100	130	98.4	95	45	6



品番	色	適合	取付穴径	入数	最小入数	標準価格
GHC-60	ミルクィーホワイト	GKP-60 GKWP-60	φ61	50	1	470
GHC-60K	黒					
GHC-67	ミルクィーホワイト	GKP-67 GKWP-67-1	φ67	50	1	620
GHC-67K	黒					
GHC-75	ミルクィーホワイト	GKP-75 GKWP-75-1 PYP-75型	φ75	50	1	650
GHC-75K	黒					
GHC-75L	ミルクィーホワイト			50	1	700
GHC-75LK	黒					
GHC-100	ミルクィーホワイト	PYP-100型	φ100	30	1	720


色：ミルクィーホワイト



スロープ貫通スリーブセット

IPX3

- どんな壁厚(適合壁厚：90~180mm)でも5°の勾配がとれる配管キャップ付貫通スリーブです。
- 壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。

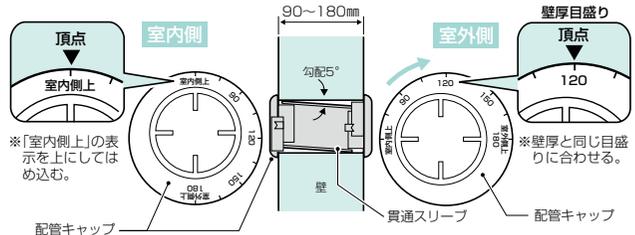

品番	規格	入数	最小入数	標準価格
GKPS-60S	取付穴径：φ75mm 壁厚：90~180mm	10	1	1,000

- 貫通スリーブ×1
- 配管キャップ×2