



自在塗代ボックス

JIS C8435 (ボックス) (PSE) (ボックス)

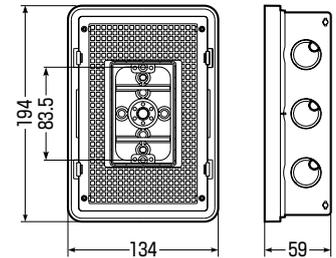


●タイル貼りの壁へ器具を取り付ける際の目地合わせに使用します。

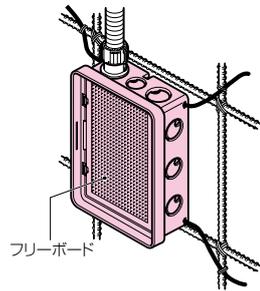


●配管後、ボックスにフリーボードを取り付け、4mmバー等で配筋に固定します。

側面ノックアウト  
●22・16・22(25・19・25)×2  
●22・22・22(25・25・25)×2

コンクリート打設後

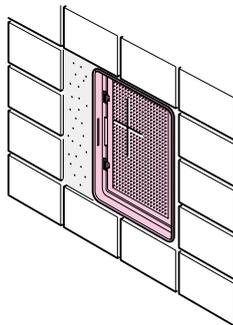

- ①タイルの目地に合わせ、フリーボードにけ書き線を書きます。
- ②フリーボードを外し、塗代カバー表側のフランジ部をフリーボードのけ書き線センターに合わせ、ブロック溝にシッカリはめ込みます。
- ③塗代カバーを付けた状態でフリーボード裏面より、塗代カバーの内側に沿って、フリーボードをハンマーで打ち抜きます。
- ④塗代カバー表面に養生シールを貼り、フリーボードの打ち抜き穴にはめ込みます。
- ⑤フリーボードをボックスに取り付け、周りをモルタルで埋め戻し、タイル仕上げをし、養生シールを取り除きます。

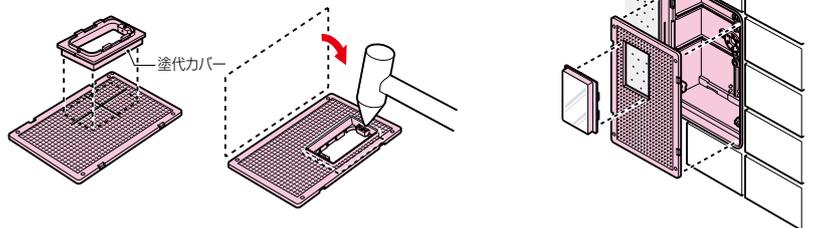


品番	ボックス内調整範囲	入数	最小入数	標準価格
OF-17	●左右40mm ●上下70mm (5mmピッチ)	10	1	3,610


引き出しカバー




●ボックスから二重天井への金属製電線管の引き出し、VVFケーブルの引き出しに使用します。

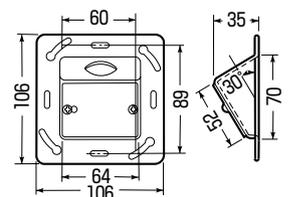

■電線管の引き出し

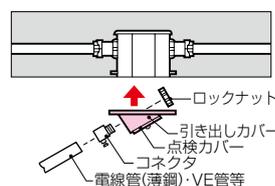

■VVFケーブルの引き出し

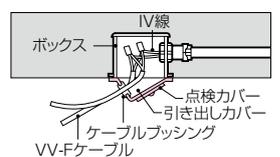

品番	ノック穴	入数	最小入数	標準価格
CDA-1	φ27mm・22(25)×1	10	1	383
CDA-2	φ20mm・(19)×1 φ26.5mm・(25)×1	10	1	383