


軽量間仕切り用 アウトレットボックス (1個用blankカバー付)


JIS C8435 (ボックス) (PS) (ボックス)

耐衝撃性
HI

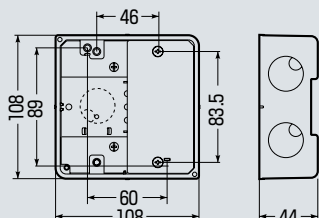

●側面ノックアウト(22・22(25・25)×4)

- 塗代カバー不要！配線器具が直接取り付けられます。
- 軽量間仕切りに簡単に取り付けられます。
(当社調整固定バー、自在バーが簡単、確実に取り付けられます。)
- 1個用blankカバー付。blankカバーを外せば2個用として使用できます。
- ノックがドライバーで開けられます。
- EGスライドボックスから取り外した折り取り磁石が取り付けられます。
(ボックス穴をホルソーであける新工法に使用できます。)

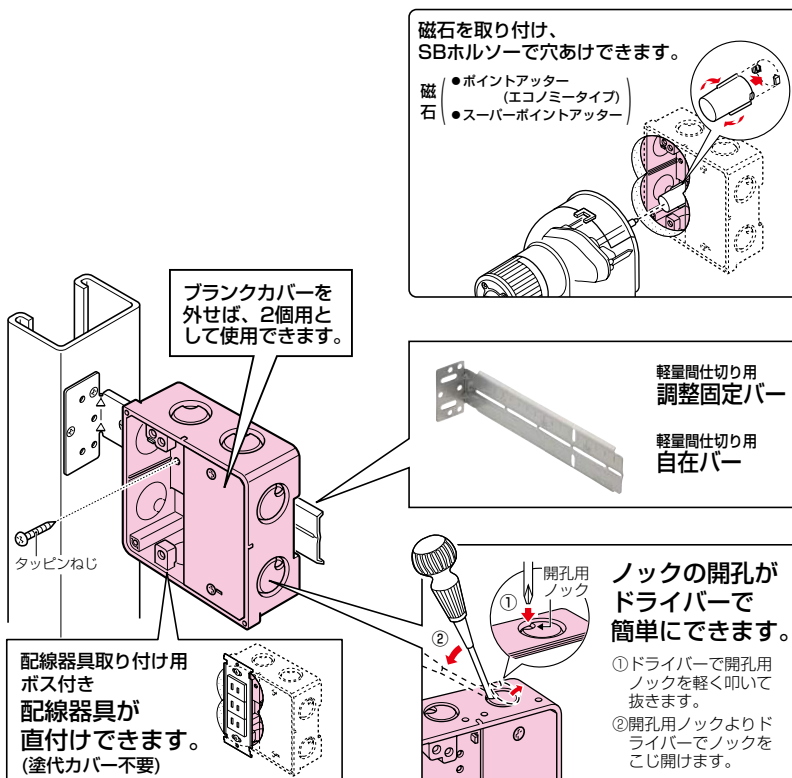

種類	品番	適用	入数	最小入数	標準価格
中形四角(浅型)1ヶ用blankカバー付	CDO-K4A	軽量間仕切り用調整固定バー 軽量間仕切り用自在バー	50	1	240

軽量間仕切り用 アウトレットボックス (平塗代カバー付)


JIS C8435 (ボックス、カバー) (PS) (ボックス)

耐衝撃性
HI

アルミ箱付
(塗代カバー)



- ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付ですから、ボックス深さ(44mm)のままの仕上がり寸法で施工ができます。
- 軽量間仕切りに簡単に取り付けられます。
(当社調整固定バー、自在バーが簡単、確実に取り付けられます。)
- ノックがドライバーであげられます。

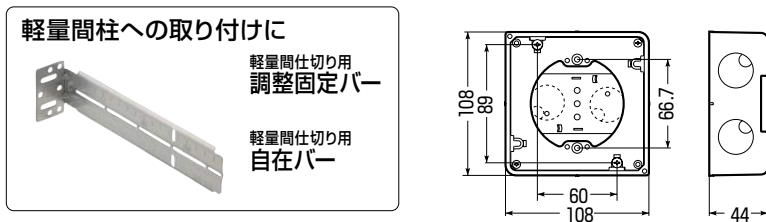

種類	品番	適用	入数	最小入数	標準価格
中形四角(浅型)丸型(丸孔カバー)	CDO-K4A11	軽量間仕切り用調整固定バー 軽量間仕切り用自在バー	20	1	320