
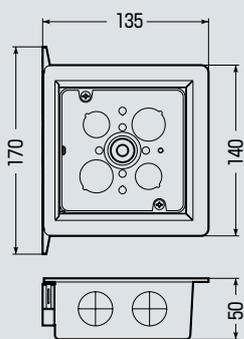


遮音スタートレットボックス

JIS C8340 (ボックス) (PS) (ボックス)

遮音壁用

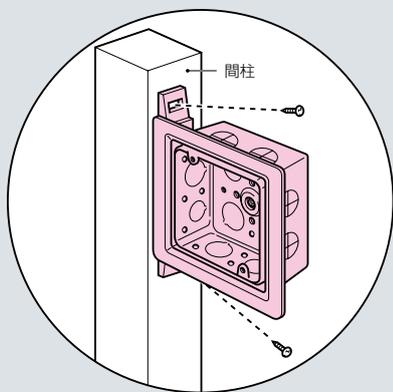

※鉄製の遮音スイッチボックスは耐火遮音スイッチボックスをご使用ください。


➔ 595頁

- 側面固定台座により、間柱に簡単に固定できます。
- ※鉄製平塗代カバーをご使用ください。

〈試験結果〉

試験の結果、遮音ボックスは、壁を開けていない状態とほぼ同じ遮音結果となりました。

試験方法 ➔ 588頁

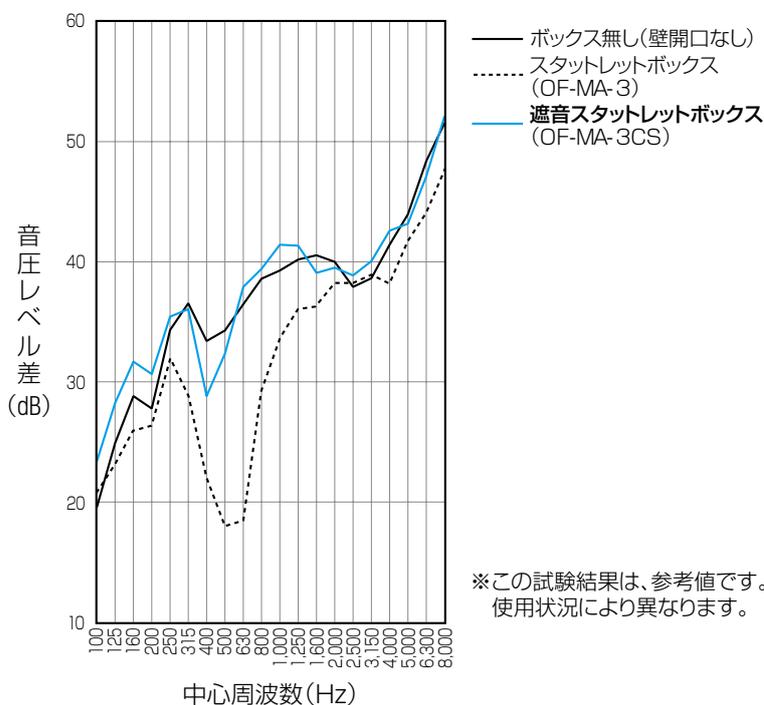

※この試験結果は、参考値です。使用状況により異なります。

呼び	品番	側面ノックアウト	入数	最小入数	標準価格
中形四角 (浅型)	OF-MA-3CS	22・22(25・25)×3	10	1	1,300

高比重パテ



比重：3.0

- 遮音ボックスへの配管内及びコネクタ回りのすき間に充填する事で音漏れを防止します。
- 不乾性、難燃パテです。

使用量目安

配管サイズ		
16	22	28
20g	40g	60g

品番	容量	入数	標準価格
P300CS	300g	1	700