


埋込スイッチボックス1個用深形 (VE管付)

JIS C8435 (ボックス) (PS) (ボックス)

耐衝撃性
HI



- 200mm厚の壁に使用するスイッチボックスです。
- VE管付ですから壁裏に貫通できます。

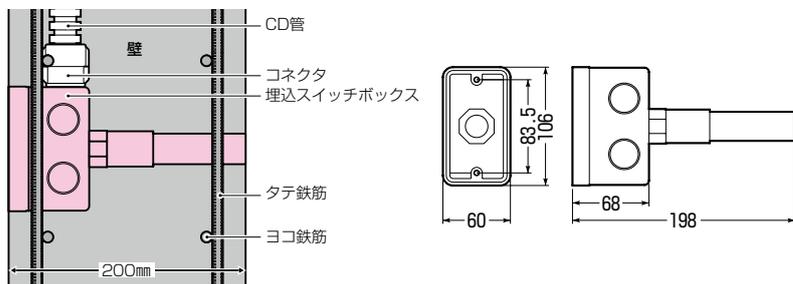

品番	側面ノックアウト	入数	標準価格
CSW-1S68NV20	22・22(25・25)×2 22(25)×2	10	700

両面埋込スイッチボックス1個用

JIS C8435 (ボックス) (PS) (ボックス)

耐衝撃性
HI



※側面ノックには、盤用コネクタ、2号コネクタをご使用ください。

→663頁

- 120mm厚の壁に使用する両面スイッチボックスです。
- 塗代面から約60mmのところには22ノックがあります。



品番	側面ノックアウト	入数	標準価格
R-CSW-1S78N	22・22(25・25)×2 22(25)×2	20	1,050

在庫問合せ品


両面埋込四角アウトレットボックス (2個用塗代カバー付)

JIS C8435 (ボックス、カバー) (PS) (ボックス)

耐衝撃性
HI
アルミ
箔付



- 120mm厚の壁に使用する両面アウトレットボックスです。
- 塗代面から約60mmのところには22ノックがあります。

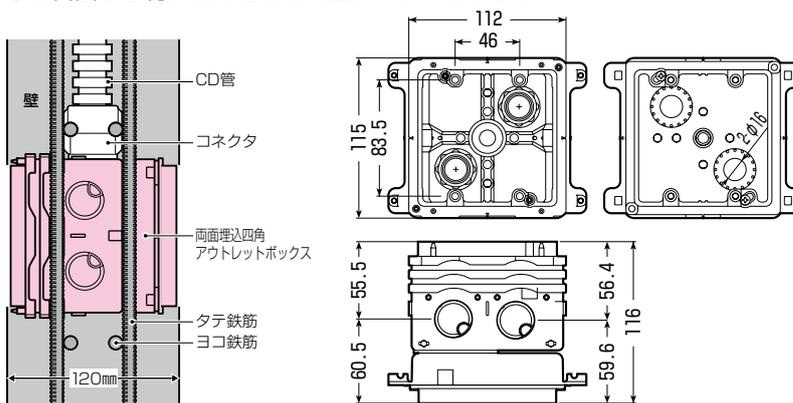

品番	側面ノックアウト	入数	標準価格
R-CDO-4C12P2	22・22(25・25)×4	16	1,900