


スタットレットボックス® (3分スタット付鉄製アウトレットボックス)

JIS C8340 (PS E)

メガネ型

電着塗装(色:黒)  
中形四角(浅型)

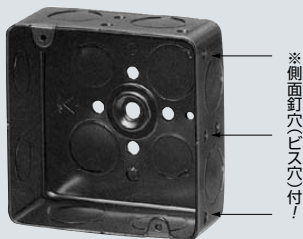

※側面釘穴(ビス穴)付!





ねじ付

※アース線は4mmのタッピンねじで固定してください。

- スタット取り付け作業の省力!
- 電着塗装されています。
- 側面釘穴(ビス穴)付です。
- ト口防止の工夫がされています。
- 各種付属品により、二重天井工事にも威力を発揮します。
- 仕切板(58M)が取り付けられます。

615頁

- ノック径(16=φ21.5mm)(22=φ27.1mm)

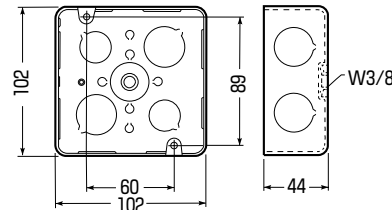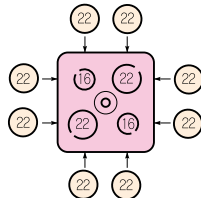

(プラ塗代カバーを使用すれば、仕切板が取り付けられます。)

品番	色	呼び	側面ノックアウト	入数	標準価格
OF-MA-3	黒	中形四角浅型スタット付(W3/8)	●メガネ型 22・22(25・25)×4	20	240

鉄アウトレットボックス


JIS C8340 (PS E)

電着塗装(色:黒)



ねじ付

※アース線は4mmのタッピンねじで固定してください。

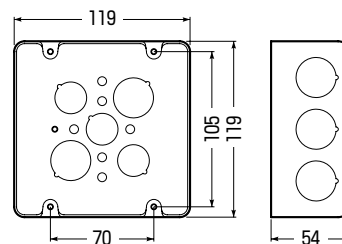

呼び	品番	側面ノックアウト	入数	標準価格
大形四角(深形)	OF-LB-5N	22・22・22(25・25・25)×4	20	510

プレキャストコンクリート用八角アウトレットボックス

(PS E)

電着塗装(色:黒)




許容静荷重:

29N(3kgf)

29N(3kgf)

- 塗代カバーがいない器具直付タイプです。

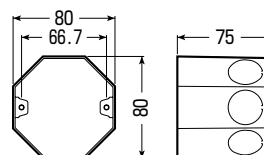

呼び	品番	側面ノックアウト	入数	標準価格
深形	PA-80B-S75N	22(25)×2	20	1,000