



EGスライドボックス

標準品(深さ36mm)

アルミ箔付 SBアダプター適合
→ 861・862頁

磁石付

直接配管 PF22

※SBE-Mを除く

ダルマ穴
ホルソー穴あけ対応品
※タッピンねじ付



SBE



SBE-T
(粘着テープ付)




SBE-M(耳付)




SBE-W



SBE-WM
・仕切板(53M)付

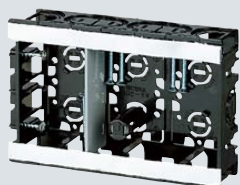

SBE-3W
・仕切板(53M)付

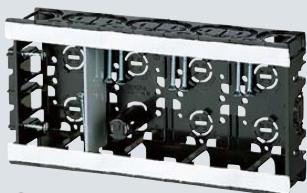


SBE-4W
・仕切板(53M)付

●ボックス穴をSBホルソーであけられるスライドボックスです。

(穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています。)




磁石探知

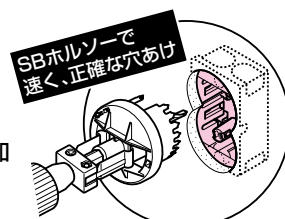


SBホルソーで速く、正確な穴あけ

→ 205頁

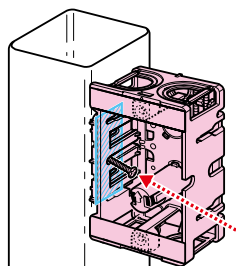

●SBE-Tは軽量間柱に仮固定できる粘着テープ付。ネジ締め固定が容易です。

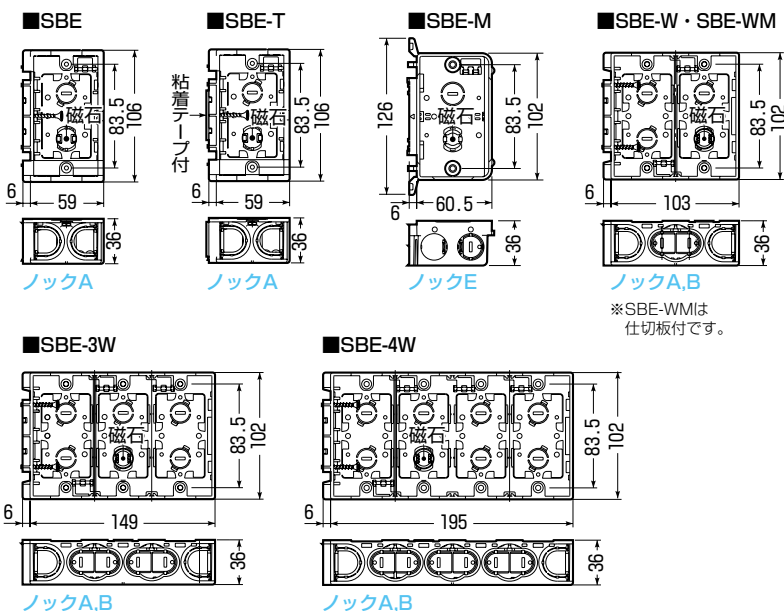

ノック詳細 → 804・805頁

種類	品番	管の種類別、接続可能本数(片面)									適合仕切板(品番)		入数	最小入数	標準価格
		TLフレキ			PF管			CD管			上下仕切り用	左右仕切り用			
		14	16	22	14	16	22	14	16	22					
1ヶ用	SBE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1M	5M	100	110	
1ヶ用	SBE-T	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1M	5M	100	120	
1ヶ用	SBE-M	2	-	-	2	-	-	2	2	-	1M	5M	100	110	
2ヶ用	SBE-W	2	2	2	2	3	3	2	2	2	-	2M・53M	100	10	390
2ヶ用	SBE-WM	2	2	2	2	3	3	2	2	2	-	53M付・2M	100	10	410
3ヶ用	SBE-3W	2	2	2	2	4	4	2	2	2	-	53M付・2M	20	1	920
4ヶ用	SBE-4W	2	2	2	2	5	5	2	2	2	-	53M付・2M	20	1	1,580